


**TW SAKB/C/T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

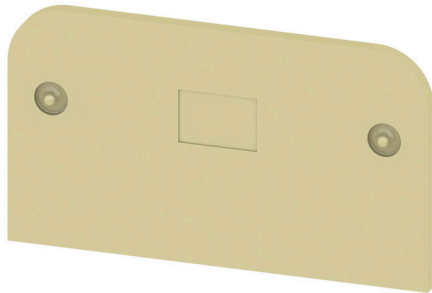

电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	隔板（端子）, 米色, 高度: 75 mm, 宽度: 3 mm, V-2, KrG
订货号	<a href="#">0242920000</a>
类型	TW SAKB/C/T
GTIN (EAN)	4008 190069933
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	42.5 mm	深度 (英寸)	1.6732 inch
高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	3 mm	宽度 (英寸)	0.1181 inch
净重	11.35 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

可卡装	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 材料参数

基础材料	KrG	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	隔板
----	----

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		