

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片

















CH2OM 外壳的正面元件为您提供多种个性化设计和功能选项。您可以选择移印和激光雕刻等多种印刷方法,以精确而美观地实现您的设计。

电子组件的激光切割同样可行。此外,还可使用标记。前部元件可配备或不配备铰链盖。

#### 通用订货数据

版本	正面元件, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 黑色, 前置元件, 包括翻盖预处理, 宽度: 45 mm
订货号	1104420000
类型	CH20M45 F BK 2010
GTIN (EAN)	4032248879472
数量	30 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
B0110	T.L.		
ROHS	<u>一</u> 致		
尺寸和重量			
深	15.5 mm	深度 (英寸)	0.6102 inch
<u>///</u> 高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	10.22 g	202 (7.17	
温度			
环境温度	-25 °C85 °C	工作温度范围	-40120 ℃
湿度	5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结	工作温度范围	-40120 U
环保产品合规	,		
RoHS 合规状态			
REACH SVHC		物质(SVHC)	
材料数据			
阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	PA 66 GF 30
绝缘材料组	1	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数(CTI)	600 ≤ CTI
常规数据			
颜色编码	黑色	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 9011		СH20M45 B BK/OR 2010
密封选项	无	<u>有人走件农癿训品态,谓风供参与文章</u>	CHZOW43 B BR/ OH ZOTO
组件特性	; <del>-</del>		
	_		_
可安装翻盖	是	可集成标识牌	
个性化设置选项			
可能的客户特定开孔	是	可能的客户特定标记	是
客户特定订单流程		加工可能性	
分类			
ETIM TO	F0004004	ETIMA	50004004
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

#### 产品图片





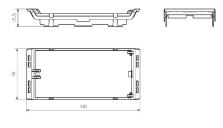



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 配套联接件

#### CH20M45 C - 翻盖



CH2OM 外壳的翻盖具有支持应用的实际功能。它可以密封,从而确保更高的安全性和对内容物的保护。您还可以选择使用移印技术在盖板上进行印刷,以清晰地显示重要信息或徽标。

此外,还可以使用标记直接在盖板上标注特定说明或做标记。

#### 通用订货数据

类型	CH20M45 C BK 1819	版本
订货号	1104430000	模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 黑色, 透明, 翻盖, 宽度: 45
GTIN (EAN)	4032248878901	mm
数量	30 ST	
类型	CH20M45 C TP 8089	版本
订货号	1104440000	模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 透明, 翻盖, 宽度: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248878895	
数量	30 ST	