CH20M67 S 3P/3P/3P BK 2010



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片















CH2OM 外壳的侧置元件为您提供个性化结构的选择,可根据您的需要灵活调整。一个特别实用的优点是,不需要的槽口可以用盖板盖住。这不仅可以确保外观整洁,还能防止灰尘和其他环境影响。充分利用 CH2OM 外壳的多功能性,您可以按照自己的想法高效地设计项目!

通用订货数据

版本	侧面元件, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 黑色, 侧面元件, 宽度: 67 mm
订货号	<u>1420370000</u>
类型	CH20M67 S 3P/3P/3P BK 2010
GTIN (EAN)	4050118223859
数量	8 items



CH20M67 S 3P/3P/3P BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	105.3 mm	深度 (英寸)	4.1457 inch
高度	22.8 mm	高度 (英寸)	0.8976 inch
宽度	67 mm	宽度 (英寸)	2.6378 inch
净重	17.6 g	202 (27 0)	
温度		-	
环境温度	-25 °C85 °C	工作温度范围	-40120 ℃
湿度	5 - 93% 相对湿度, Tu = 40℃, 无凝结		-
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC			
材料数据			
阻燃等级符合 UL 94	V-0		PA 66 GF 30
绝缘材料组	1	表面处理	未处理的
基础材料	 塑料材质	相比漏电起痕指数(CTI)	600 ≤ CTI
常规数据			
颜色编码	黑色		IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 9011		CH20M67 B BK/OR 2010
密封选项	无	一	CH20W07 B BR/OH 2010
组件特性			
为集成的功能端口准备切口	—	回路数,最大	26
<u>沙条风的切能编口准备切口</u> 通风口数量	<u>无</u> 0		36 9
<u> </u>	3		9
分类			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸


产品图片






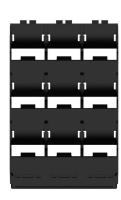

尺寸图

 

 



CH20M67 S 3P/3P/3P BK 2010



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

CH20M AD SHL 5.00/04 - CH20M22、CH20M45、CH20M67 的侧面元件防尘盖



面向未来的控制柜安装工业电子元件解决方案 电子外壳对于将电子组件集成到控制柜中至关重要。它们 能保护敏感组件并确保可靠的连接。由于采用了高质量材 料,它们为工业应用提供了长期的解决方案。 您的优势:

灵活性:可扩展的解决方案,能满足不同需求 安全性:坚固耐用的设计,保护您的电子元件

高效:安装简单并优化了连接技术 适合各种应用的外壳解决方案:

我们的产品组合包括专为控制、信号转换和安全应用而设计的模块化外壳(如 CH2OM)、小型外壳和型材外壳。这些外壳提供可定制的设计、简易的安装和高连接容量。 定制:

在标准解决方案之外,我们还提供设计、颜色和印刷方面的定制服务。魏德米勒配置器 (Weidmüller Configurator)可助您实现个性化设计。

我们的服务:

我们可针对您的项目提供专家建议和技术支持。在下载 区,您可以找到 CAD 数据、数据表和安装说明,以实现高 效集成。

通用订货数据

类型	CH20M AD SHL 5.00/04 AG	版本
订货号	1472830000	盖板, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 玛瑙灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5
GTIN (EAN)	4050118279429	mm
数量	50 ST	
类型	CH20M AD SHL 5.00/04 BK	版本
订货号	1221310000	盖板, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 黑色, 侧面元件盖, 宽度: 22.5
GTIN (EAN)	4050118004830	mm
数量	50 ST	
类型	CH20M AD SHL 5.00/04 GG	版本
订货号	1413740000	盖板, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 石墨灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5
GTIN (EAN)	4050118241648	mm
数量	50 ST	
类型	CH20M AD SHL 5.00/04 LG	版本
订货号	1432890000	盖板, OMNIMATE 外壳 - CH2OM 系列 浅灰, 侧面元件盖, 宽度: 22.5
GTIN (EAN)	4050118237641	mm
数量	50 ST	