


ZAD 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

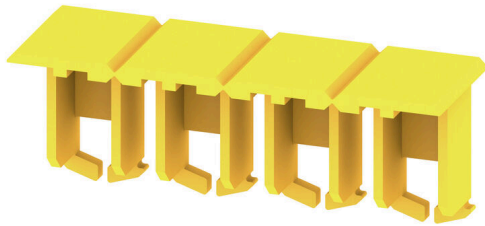

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	Z系列, 盖板
订货号	1609120000
类型	ZAD 3/4
GTIN (EAN)	4008190209056
数量	20 items

ZAD 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	12.55 mm	深度 (英寸)	0.4941 inch
高度	32.2 mm	高度 (英寸)	1.2677 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	0.85 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
------	------	------	------

大小

间距 P (单位 : mm)	8.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	插拔式
----	-----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		