ESO 5 DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







通用订货数据

版本	端子标记号, 插入式标记号, 40 x 16.5 mm, 黄色
订货号	<u>1631350000</u>
类型	ESO 5 DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4008190206208
数量	10 items

ESO 5 DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
শুন	1	次年 / 苯十/	0.0004 in als	
深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch	
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch	
宽度 2.5	16.5 mm	宽度 (英寸)	0.6496 inch	
争重 ————————————————————————————————————	10.6 g			
温度				
工作温度范围	-4080 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
四/刀女儿伯				
 	4			
打印方向				
每个弧形的数量	60			
宽度	16.5 mm			
短数	HB			
最大工作温度	80 °C			
最小工作温度	-40 °C			
颜色编码	黄色			
基础材料				
打印标志	无			
每个包装单元的标记号数量	ーニープログライン (供电形式			
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = Insert markers			
工作温度范围	-4080 °C			
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01	
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01	
ECLASS 15.0	27-28-11-01			

目录日期/图纸 2

数据信息页

图纸


ESO 5 DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

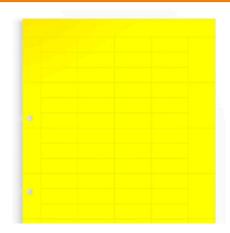

ESO 5 DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

用于镶嵌式标记号的 WKM



WKM 的无卤透明标记袋提供出色的保护功能,以免受环境 影响。用电缆扎带固定非常灵活,几乎适合所有截面积的 导线。

可以将预先打印的标签简单插入 WKM 标记座,并用夹子固定。 WKM 电缆标记号是现场标记最有效的正确选择。 使用 WKM 电缆的优点

- 可以用传统的办公室打印机单独打印纸张和聚酯标签
- 经久耐用的设计,结合 MultiCard ELS 标签,能最有效的 提供环境保护

通用订货数据

类型 WKM 18/43 订货号 <u>1610700000</u> GTIN (EAN) 4008190204488 版本

WKM, 导线及电缆标记号, 7-115~mm, $43\times18~\text{mm}$, 接线盒和电缆标识牌, 透明

数量 50 ST

目录日期 / 图纸