


BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

请勿用于新项目研发。

产品图片

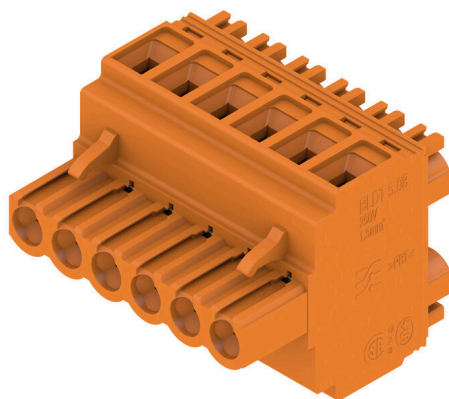

该插头每回路采用双压线框接线，进线方向为 90° 和 270°。提供标记和编码空间。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°/270°, 螺钉联接, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
订货号	1644770000
类型	BLDT 5.08/06/- SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190283988
数量	50 items
产品数据	IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
包装	盒装
交货状态	已取消
有效期	2023-07-30T00:00:00+02:00

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	26.8 mm	深度 (英寸)	1.0551 inch
高度	23.3 mm	高度 (英寸)	0.9173 inch
宽度	30.48 mm	宽度 (英寸)	1.2 inch
净重	19.86 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列			
联接类型	现场接线			
导线连接方式	螺钉联接			
间距 P（单位：mm）	5.08 mm			
间距 P（单位：inch）	0.200 "			
导线出线方向	90°/270°			
回路数	6			
L1（mm）	25.40 mm			
L1（inch）	1.000 "			
层数	1			
插针排数	1			
额定横截面	2.5 mm²			
防触电保护（按照DIN VDE57106）	手指安全保护			
防触电保护（按照DIN VDE 0470）	IP 20 已插入/ IP 10 未插入			
防护等级	IP20			
通道电阻	≤5 mΩ			
可编码	是			
剥线长度	7 mm			
压接螺钉	M 2.5			
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5			
相关标准	DIN 5264			
插拔次数	25			
插拔力 / 回路，最大	10 N			
拉力 / 回路，最大	7.5 N			
拧紧扭矩	扭矩类型	导线连接		
	使用信息	扭紧力矩	最小	0.4 Nm
			最大	0.5 Nm

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	绝缘材料组	IIIa
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

插针镀层	镀锡	插头触点叠层结构	4...8 µm Sn hot-dip tinned
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

适用导线

压接范围, 最小	0.13 mm ²		
压接范围, 最大	3.31 mm ²		
导线最小压接面积 AWG	AWG 26		
导线最大压接面积 AWG	AWG 12		
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²		
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	2.5 mm ²		
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²		
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	2.5 mm ²		
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm ²		
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1.5 mm ²		
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	0.2 mm ²		
最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1	1.5 mm ²		
塞规符合 EN 60999 a x b ; ø	2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm		
可压接导线	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.5 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 6 mm
		推荐的管状端头	H0.5/6
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.75 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 6 mm
		推荐的管状端头	H0.75/6
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	1 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 6 mm
		推荐的管状端头	H1.0/6
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	1.5 mm ²
	管状端头	剥线长度	标称 7 mm
		推荐的管状端头	H1.5/7

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	12400-365
额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	10 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	10 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 26	导线最大压接面积, AWG	AWG 12
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

额定数据符合 UL 1059 标准

额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	10 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
导线最小压接面积, AWG	AWG 26	导线最大压接面积, AWG	AWG 12

技术数据

包装

包装	盒装	VPE 长度	351.00 mm
VPE 宽度	135.00 mm	VPE 高度	38.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	14 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	11.5 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	12 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	10 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V
额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	4 kV	瞬时耐电流	3 x 1s, 120 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	• Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


产品图片

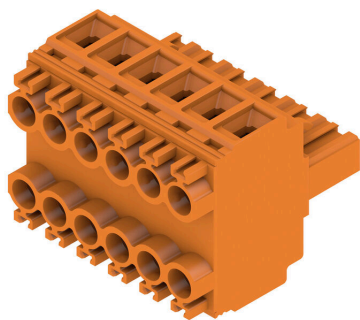

Dimensional drawing

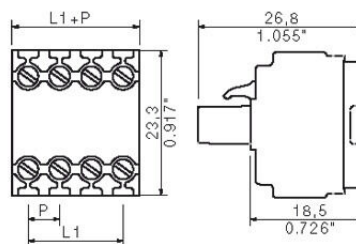

Graph

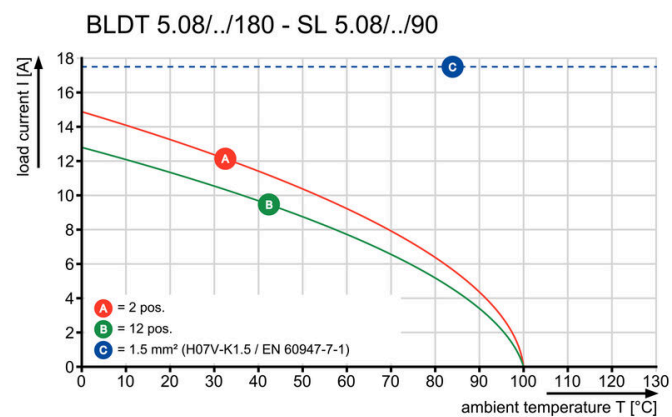

附件

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米^ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	1545710000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	
类型	BLZ/SL KO OR BX	版本
订货号	1573010000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
数量	100 ST	


BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLDF 5.08

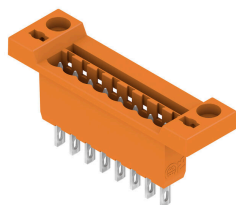

穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDF 5.08 L/F 6 SN BK BX	版本
订货号	1635780000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
GTIN (EAN)	4008190264215	
数量	36 ST	
类型	SLDF 5.08 L/F 6 SN OR BX	版本
订货号	1599170000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
GTIN (EAN)	4008190179595	
数量	36 ST	

SL 5.08/135



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/06/135 3.2SN OR...	版本
订货号	1603100000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190101480	
数量	50 ST	

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	SL 5.08/06/135B 3.2SN O...	版本
订货号	1605570000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4008190268756	135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/180

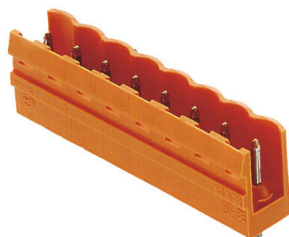

焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/06/180 3.2SN OR...	版本
订货号	1517660000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190139445	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/180B



焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/06/180B 3.2SN B...	版本
订货号	1142340000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248925483	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/06/180B 3.2SN O...	版本
订货号	1519960000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4008190011901	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	54 ST	

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08/90




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/06/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	1508460000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190132767	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/90B

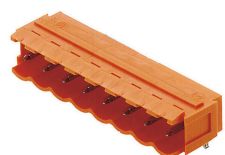


焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/06/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	1510760000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4008190157951	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08HC/180

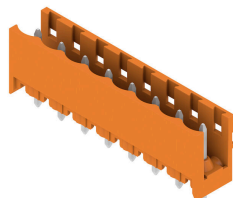

插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/06/180 3.2SN ...	版本
订货号	1148210000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4032248933846	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SL 5.08HC/06/180 3.2SN ...	版本
订货号	1146450000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248108879	
数量	50 ST	

SL 5.08HC/180B

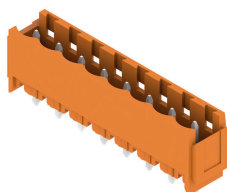


插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/06/180B 3.2SN...	版本
订货号	1149530000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248935529	
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/06/180B 3.2SN...	版本
订货号	1147430000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248933280	
数量	50 ST	

SL 5.08HC/180G

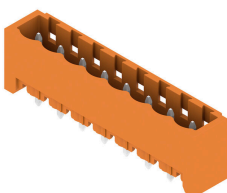

插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成, 180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时, 无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/06/180G 3.2SN...	版本
订货号	1148770000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248935482	
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/06/180G 3.2SN...	版本
订货号	1146820000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248108640	
数量	50 ST	


BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08HC/90

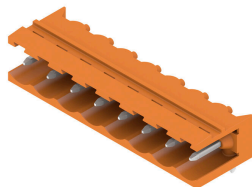


插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/06/90 3.2SN B...	版本
订货号	1155070000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4050118050776	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/06/90 3.2SN O...	版本
订货号	1146810000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4050118051469	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08HC/90B

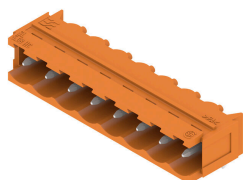

插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL 5.08HC/06/90B 3.2SN ...	版本
订货号	1155620000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4050118050318	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08HC/06/90B 3.2SN ...	版本
订货号	1148170000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4050118051001	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	


BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLDV 5.08/180

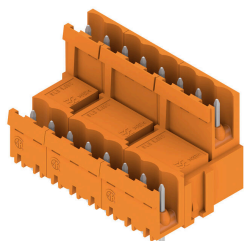


插座的焊针长度经过优化，更能适应回流焊处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SLD 5.08V/12/180 3.2SN ...	版本
订货号	1725690000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248061983	
数量	50 ST	

SLDV 5.08/180B

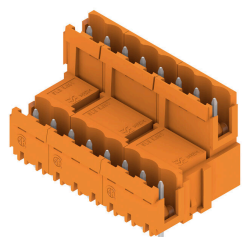


插座的焊针长度经过优化，更能适应回流焊处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SLD 5.08V/12/180B 3.2SN...	版本
订货号	1726780000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 12, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248062669	
数量	50 ST	

SLDV 5.08/90

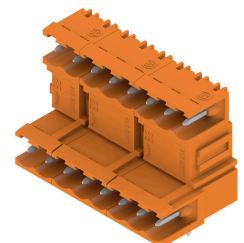

插座的焊针长度经过优化，更能适应回流焊处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SLD 5.08V/12/90 3.2 SN ...	版本
订货号	1725210000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 12, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248060610	
数量	50 ST	


BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLDV 5.08/90B

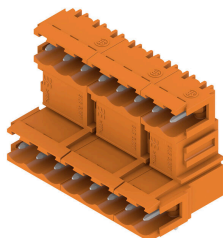


插座的焊针长度经过优化，更能适应回流焊处理。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SLD 5.08V/12/90B 3.2 SN...	版本
订货号	1726320000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数:
GTIN (EAN)	4032248061297	12, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08/180 Box

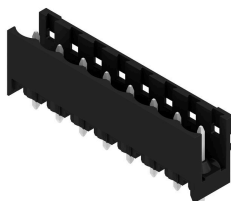


耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/180 1....	版本
订货号	1775642001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248157587	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/06/180 3....	版本
订货号	1838020000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248348084	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08/180 Tape

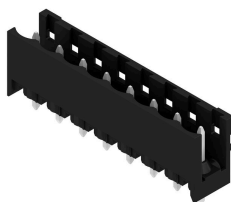

耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/180 1....	版本
订货号	1775644001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248159628	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

SL-SMT 5.08/180G Box

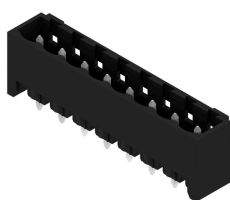


耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/180G 1...	版本
订货号	1775962001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248158959	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/06/180G 3...	版本
订货号	1838250000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248348312	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08/180G Tape

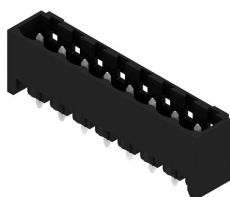

耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/180G 1...	版本
订货号	1775964001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248160174	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/270GH Box

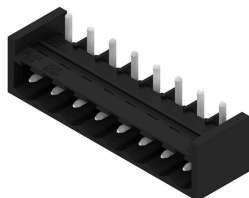


耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/270GH ...	版本
订货号	1877410000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248468041	270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08/270GH Tape

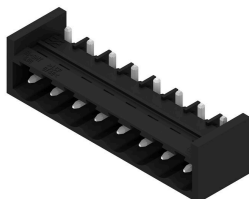


耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/270GH ...	版本
订货号	1877630000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248468225	270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	265 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/06/270GH ...	版本
订货号	1877850000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248468508	270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	265 ST	

SL-SMT 5.08/270GL Box

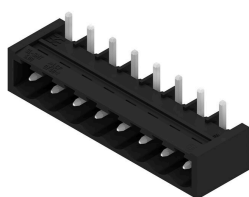

耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/270GL ...	版本
订货号	1877530000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248468157	270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08/270GL Tape

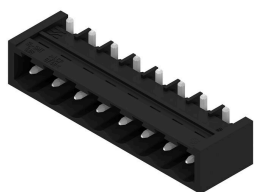

耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/270GL ...	版本
订货号	1877780000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248468430	270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMT 5.08HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5...	版本
订货号	1774802001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248155835	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/06/90 3.2...	版本
订货号	1779990000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248165315	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90 Tape



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5...	版本
订货号	1774804001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248167692	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/90G 1....	版本
订货号	1775042001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248156108	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/06/90G 3....	版本
订货号	1780220000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248165544	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/06/90G 1....	版本
订货号	1775044001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 6,
GTIN (EAN)	4032248167760	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SLF 5.08/180 SN

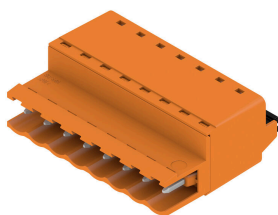


采用直插式联接的反向插座, 平直进线, 适合与 BLF 5.08HC 一起用于线到线的穿面板式联接。反向插座提供标记空间, 可编码。

通用订货数据

类型	SLF 5.08/06/180 SN BK BX	版本
订货号	1335630000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, PUSH IN 带执行器,
GTIN (EAN)	4050118139181	压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	
类型	SLF 5.08/06/180 SN OR BX	版本
订货号	1335370000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, PUSH IN 带执行器,
GTIN (EAN)	4050118138726	压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
数量	60 ST	

SLF 5.08/180B SN

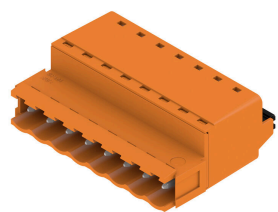

采用直插式联接的反向插座, 平直进线, 适合与 BLF 5.08HC 一起用于线到线的穿面板式联接。反向插座提供标记空间, 可编码。

通用订货数据

类型	SLF 5.08/06/180B SN BK ...	版本
订货号	1335850000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, PUSH IN 带执行器,
GTIN (EAN)	4050118138979	压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
数量	54 ST	
类型	SLF 5.08/06/180B SN OR ...	版本
订货号	1335480000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, PUSH IN 带执行器,
GTIN (EAN)	4050118138702	压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装
数量	54 ST	


BLDT 5.08/06/- SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

配套联接件

SLF 5.08/180DF SN

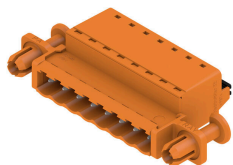


采用直插式联接的反向插座，平直进线，适合与 BLF 5.08HC 一起用于线到线的穿面板式联接。反向插座提供标记空间，可编码。

通用订货数据

类型	SLF 5.08/06/180DF SN OR...	版本
订货号	1353630000	PCB 接插件，反向插头，5.08 mm，回路数：6，180°，PUSH IN 带执行器，
GTIN (EAN)	4050118156393	压接范围，最大：3.31 mm²，盒装
数量	30 ST	

SLT 5.08/180DF SN

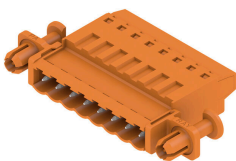


顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLT 5.08/06/180DF SN OR...	版本
订货号	1353400000	PCB 接插件，反向插头，5.08 mm，回路数：6，180°，顶部螺钉联接，压接
GTIN (EAN)	4050118156010	范围，最大：2.5 mm²，盒装
数量	30 ST	

SLT 5.08B

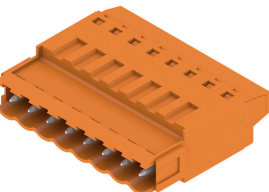

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLT 5.08/06/180B SN OR ...	版本
订货号	1611750000	PCB 接插件，反向插头，5.08 mm，回路数：6，180°，顶部螺钉联接，压接
GTIN (EAN)	4008190192631	范围，最大：2.5 mm²，盒装
数量	50 ST	

BLDT 5.08/06/- SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLS 5.08/180 SN

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

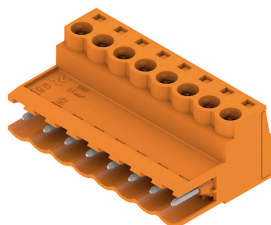


通用订货数据

类型	SLS 5.08/06/180 SN OR BX	版本
订货号	1627130000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190199647	
数量	60 ST	

SLS 5.08/180B

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

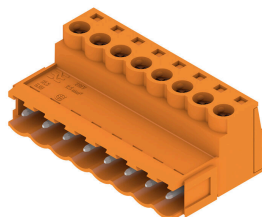

通用订货数据

类型	SLS 5.08/06/180B SN OR ...	版本
订货号	1627280000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190199791	
数量	54 ST	

SLS 5.08TB KF35

压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLS 5.08/06/180TB KF SN...	版本
订货号	1846140000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248362424	
数量	20 ST	

配套联接件

SLS 5.08TB RF15

压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLS 5.08/06/180TB RF15 ...	版本
订货号	1846060000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4032248362349	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	20 ST	