

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片

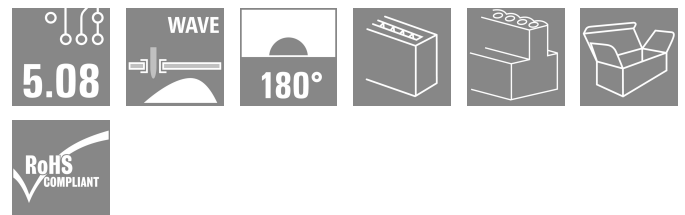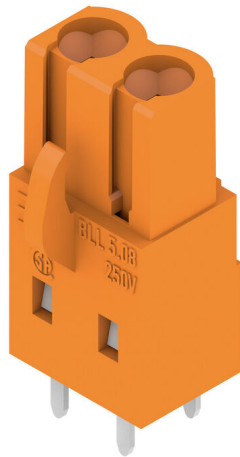

插图类似

用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 反向插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
订货号	1646250000
类型	BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190285593
数量	180 items
产品数据	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
包装	盒装

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E60693

尺寸和重量

净重	1.98 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	联接类型	板联接
安装在印刷线路板上	THT 焊接联接	间距 P (单位: mm)	5.08 mm
间距 P (单位: inch)	0.200 "	出线方向	180°
回路数	2	每回路的焊脚数目	2
焊脚长度 (l)	4.5 mm	焊针长度公差	+0.1 / -0.3 mm
焊针规格	0.4 x 1.0 mm	焊接孔直径 (D)	1.3 mm
焊接孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm	L1 (mm)	5.08 mm
L1 (inch)	0.200 "	层数	1
插针排数	1	防触电保护 (按照 DIN VDE 57106)	手指安全保护
防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20 已插入	防护等级	IP20
通道电阻	≤5 mΩ	可编码	是
插拔次数	25	插拔力 / 回路, 最大	5 N
拉力 / 回路, 最大	5 N		

材料数据

绝缘材料	PBT GF	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	IIIa
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 200	绝缘电阻	108 Ω
Moisture Level (MSL)		阻燃等级符合 UL 94	V-0
触点材料	铜合金	插针镀层	镀锡
焊接连接的焊层结构	4...6 μm Sn hot-dip tinned	插头触点叠层结构	4...6 μm Sn hot-dip tinned
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1121690
额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	15 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	10 A
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	UR	UR 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	15 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		

包装

包装	盒装	VPE 长度	348.00 mm
VPE 宽度	136.00 mm	VPE 高度	31.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	23 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	16 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	20 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	14 A	额定电压值 (过电压等级 II/污染等级 2)	400 V
额定电压值 (过电压等级 III/污染等级 2)	320 V	额定电压值 (过电压等级 III/污染等级 3)	250 V
额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级 2)	4 V	额定冲击电压 (过电压等级 III/污染等级 2)	4 kV
额定冲击电压 (过电压等级 III/污染等级 3)	4 kV	瞬时耐电流	3 x 1s, 120 A


重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性: 该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付, 符合数据页中确保的特性, 装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。		
备注	• Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months		


分类

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Dimensional drawing

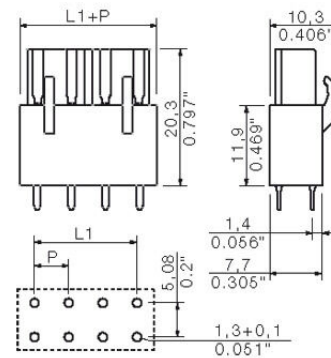

应用举例

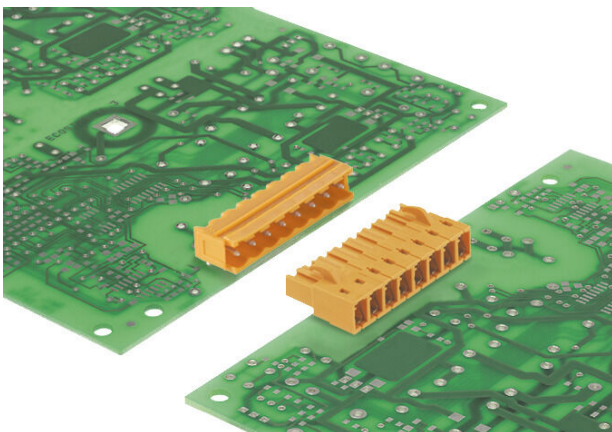

附件

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米^ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	1545710000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	
类型	BLZ/SL KO OR BX	版本
订货号	1573010000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
数量	100 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.00/90B

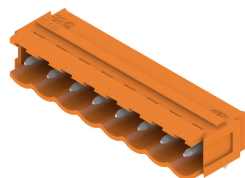


焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90B 4.5SN BK...	版本
订货号	1626210000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190197513	90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SLS 5.08/180B

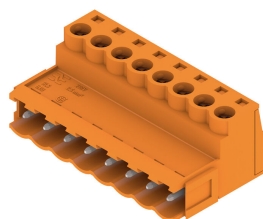

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180B SN OR ...	版本
订货号	1627240000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199753	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	150 ST	

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/02/135B 4.5SN B...	版本
订货号	1635500000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190263935	135°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLS 5.08/180B

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

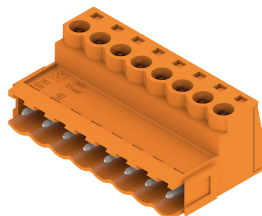


通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180B SN BK ...	版本
订货号	1645230000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190284442	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	150 ST	

SL 5.00/90B

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

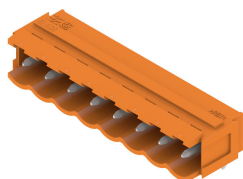

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90B 3.2SN DK...	版本
订货号	1647560000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190289249	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
数量	100 ST	

SLZF 5.08/90B

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/90B SN OR ...	版本
订货号	1673550000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 弹片联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190435264	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLZF 5.08/180B

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

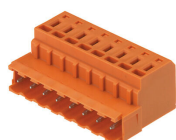


通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/180B SN OR...	版本
订货号	1710210000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190319526	
数量	100 ST	
类型	SLZF 5.08/02/180B SN BK...	版本
订货号	1710440000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190319755	
数量	100 ST	

SL 5.08/90B

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

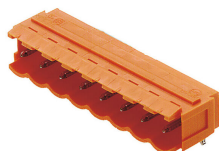

通用订货数据

类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN GY...	版本
订货号	1510300000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 卵石灰, 盒装
GTIN (EAN)	4008190061456	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN BK...	版本
订货号	1510310000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190477684	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN DK...	版本
订货号	1510350000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
GTIN (EAN)	4008190292119	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	1510360000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190180188	
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SL 5.08/02/90B 3.2SN BL...	版本
订货号	1510380000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 蓝色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190287030	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 4.5SN BK...	版本
订货号	1514910000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190078829	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90B 4.5SN OR...	版本
订货号	1514960000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190141929	
数量	100 ST	

SL 5.08/180B

焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN G...	版本
订货号	1519500000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 卵石灰, 盒装
GTIN (EAN)	4008190988555	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN B...	版本
订货号	1519510000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190294649	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN D...	版本
订货号	1519550000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
GTIN (EAN)	4008190291310	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN O...	版本
订货号	1519560000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190083892	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 3.2SN B...	版本
订货号	1519580000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 蓝色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248005796	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180B 4.5SN B...	版本
订货号	1524110000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190017118	
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SL 5.08/02/180B 4.5SN O...	版本
订货号	1524160000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190084097	180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SL 5.00/90B

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

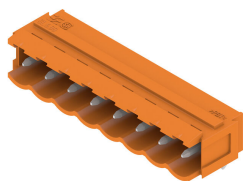

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	1580860000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190054489	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SL 5.08/135B

焊接插座, 进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SL 5.08/02/135B 3.2SN O...	版本
订货号	1605530000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190104290	135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/135B 4.5SN O...	版本
订货号	1605990000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4008190126094	135°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLT 5.08B

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

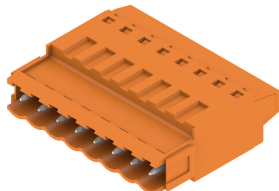

通用订货数据

类型	SLT 5.08/02/180B SN OR ...	版本
订货号	1611710000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 顶部螺钉联接, 压接
GTIN (EAN)	4008190192594	范围, 最大: 2.5 mm², 盒装
数量	100 ST	

SLDV-THR 5.08/180FLF

耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/04/180FLF...	版本
订货号	1829010000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248335701	
数量	52 ST	

SLDV-THR 5.08/180F

耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/04/180F 3...	版本
订货号	1828770000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248335442	
数量	52 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SLDV-THR 5.08/04/180F 1...	版本
订货号	1828890000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4,
GTIN (EAN)	4032248335589	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	52 ST	

SL-SMT 5.08HC/90F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90F 3....	版本
订货号	1837630000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248347445	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180F 1...	版本
订货号	1837320000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248345915	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	
类型	SL-SMT 5.08HC/02/180F 3...	版本
订货号	1837860000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248347674	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	版本
订货号	1838440000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248348503	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 3...	版本
订货号	1840350000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248351091	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SLZF 5.08/180F

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/180F SN OR...	版本
订货号	1846930000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范
GTIN (EAN)	4032248363100	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLS 5.08/180FI

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

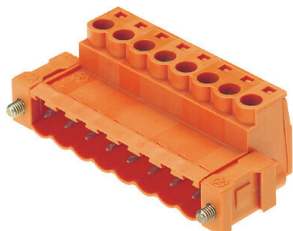


通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180FI SN OR...	版本
订货号	1846210000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248362493	
数量	90 ST	

SLS 5.08/180F

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

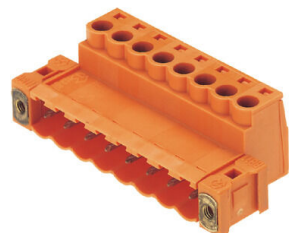

通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180F SN OR ...	版本
订货号	1846360000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248362066	
数量	90 ST	

SLZF 5.08/180FI

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/180FI SN O...	版本
订货号	1846510000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4032248362813	
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	版本
订货号	1776362001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248159147	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1...	版本
订货号	1797230000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248238019	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1...	版本
订货号	1775232001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248157211	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMaT 5.0xHC/90 Tape

耐高温的模块式插座 卷装插座采用 1.5mm 长度焊针，适合自动装配和回流焊工艺。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMaT 5.0xHC/02/90 1...	版本
订货号	1812430000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248294015	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1...	版本
订货号	1797750000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248239757	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMaT 5.0xHC/180 Tape

耐高温的模块式插座 卷装插座采用 1.5mm 长度焊针，适合自动装配和回流焊工艺。反向插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMaT 5.0xHC/02/180 ...	版本
订货号	1812450000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248294039	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	270 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180LF Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	版本
订货号	1776364001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248163472	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1...	版本
订货号	1775234001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248167784	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 3...	版本
订货号	1780410000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248165735	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	90 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.00/90

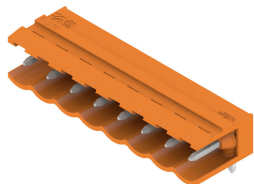


焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90 4.5SN BK ...	版本
订货号	1625990000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190197292	脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SLS 5.08/180 SN

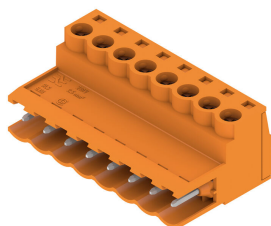


压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/02/180 SN OR BX	版本
订货号	1627090000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199609	围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	180 ST	

SLDF 5.08

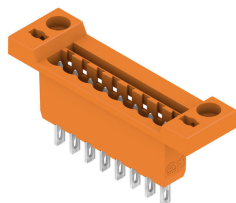

穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDF 5.08 L/F 2 SN BK BX	版本
订货号	1635740000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
GTIN (EAN)	4008190264161	
数量	60 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

配套联接件

SL 5.00/90

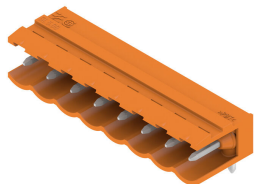

焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90 3.2SN DKG...	版本
订货号	1647330000	PCB 接插件，插座，开口型，THT 焊接联接，5.00 mm，回路数：2，90°，焊
GTIN (EAN)	4008190289010	脚长度 (l)：3.2 mm，镀锡，信号灯绿，盒装
数量	100 ST	

SLZF 5.08/90




弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/90 SN OR BX	版本
订货号	1673090000	PCB 接插件，反向插头，5.08 mm，回路数：2，90°，弹片联接，压接范围，
GTIN (EAN)	4008190434816	最大：3.31 mm²，盒装
数量	100 ST	

SLZF 5.08/180

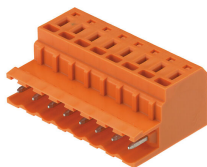

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLZF 5.08/02/180 SN OR ...	版本
订货号	1709370000	PCB 接插件，反向插头，5.08 mm，回路数：2，180°，弹片联接，压接范
GTIN (EAN)	4008190390150	围，最大：3.31 mm²，盒装
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SLZF 5.08/02/180 SN BK ...	版本
订货号	1709600000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 弹片联接, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装
GTIN (EAN)	4008190318901	
数量	100 ST	

SL 5.08/90

焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

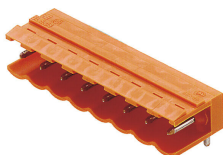


通用订货数据

类型	SL 5.08/02/90 3.2SN BK ...	版本
订货号	1508010000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190109141	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	1508060000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190189006	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90 4.5SN BK ...	版本
订货号	1512610000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190275853	
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/90 4.5SN OR ...	版本
订货号	1512660000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190158668	
数量	100 ST	

SL 5.08/180

焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

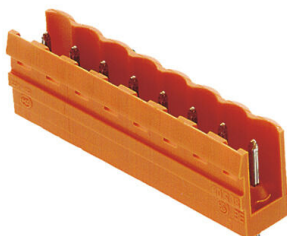

通用订货数据

类型	SL 5.08/02/180 3.2SN BK...	版本
订货号	1517210000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190193003	
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SL 5.08/02/180 3.2SN DK...	版本
订货号	1517250000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190069049	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 3.2SN OR...	版本
订货号	1517260000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190034795	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 3.2SN BL...	版本
订货号	1517280000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4032248050208	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 蓝色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 4.5SN BK...	版本
订货号	1521810000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190006037	脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	
类型	SL 5.08/02/180 4.5SN OR...	版本
订货号	1521860000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190029487	脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SL 5.00/90

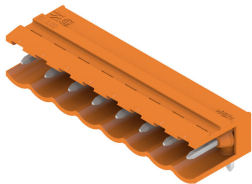


焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/02/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	1571130000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190156121	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SLDF 5.08

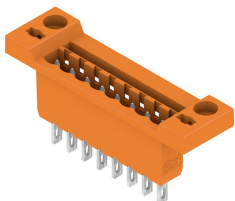

穿墙式插座带可选式锁定功能, 适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	SLDF 5.08 L/F 2 SN OR BX	版本
订货号	1599130000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
GTIN (EAN)	4008190175931	
数量	60 ST	

SLD 5.08/90G

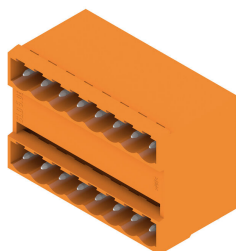


针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLD 5.08/04/90G 3.2SN O...	版本
订货号	1601790000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190055752	
数量	50 ST	

SLD 5.08/180G

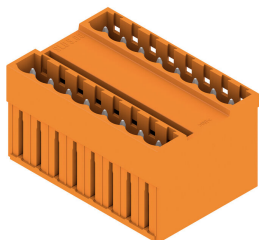

针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLD 5.08/04/180G 3.2SN ...	版本
订货号	1602390000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190180539	
数量	50 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08/135

焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SL 5.08/02/135 3.2SN OR...	版本
订货号	1603060000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 135°, 焊
GTIN (EAN)	4008190095512	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	100 ST	

SLT 5.08/180

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

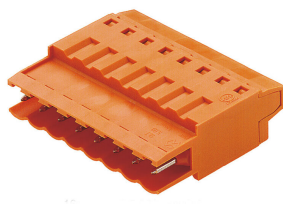

通用订货数据

类型	SLT 5.08/02/180 SN OR BX	版本
订货号	1611560000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 顶部螺钉联接, 压接
GTIN (EAN)	4008190192440	范围, 最大: 2.5 mm², 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Box

耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流



通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90G 3....	版本
订货号	1780180000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248165506	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90 Box




耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90 3.2...	版本
订货号	1779950000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248165278	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08/180G Box

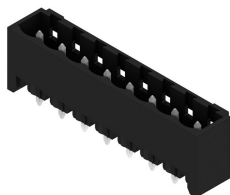


耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180G 3...	版本
订货号	1838210000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248348275	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08/180 Box

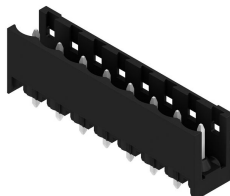

耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180 3...	版本
订货号	1837980000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248348046	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	版本
订货号	1774762001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248155699	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Box




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1....	版本
订货号	1775002001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248156023	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08/180G Box

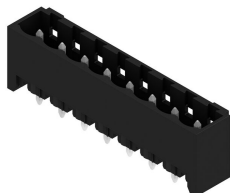

耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	版本
订货号	1775922001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248158911	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180G Tape

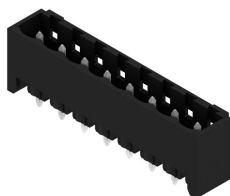


耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	版本
订货号	1775924001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248159895	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

SL-SMT 5.08/180 Box

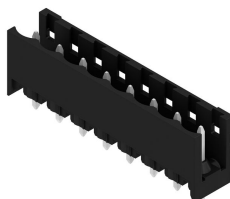


耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180 1....	版本
订货号	1775522001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248157549	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	100 ST	

SL-SMT 5.08/180 Tape

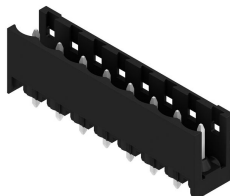

耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180 1....	版本
订货号	1821100000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248319749	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90 Tape




耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	版本
订货号	1821160000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248319800	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	

SL-SMT 5.08/180G Tape

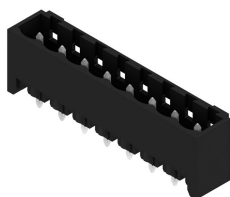

耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	版本
订货号	1820170000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248315680	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	250 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1....	版本
订货号	1821140000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2,
GTIN (EAN)	4032248319787	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape
数量	350 ST	