


ZAD 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

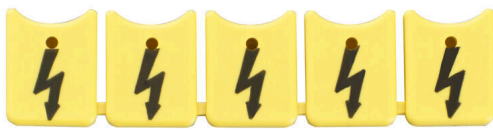

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	Z系列, 盖板
订货号	1745210000
类型	ZAD 5/5
GTIN (EAN)	4008190071448
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	2.2 mm	深度 (英寸)	0.0866 inch
高度	59 mm	高度 (英寸)	2.3228 inch
宽度	14.15 mm	宽度 (英寸)	0.5571 inch
净重	1.95 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
------	------	------	------

大小

间距 P (单位 : mm)	12.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	插拔式	必须的端板	是
----	-----	-------	---

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		