


## ZAD 1/4-2 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

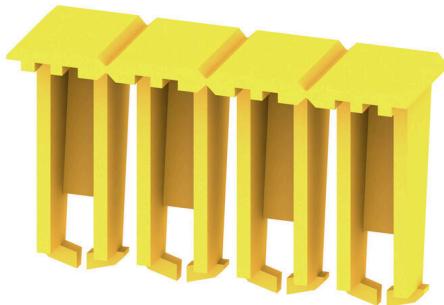

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

### 通用订货数据

版本	Z系列, 盖板
订货号	<a href="#">1764560000</a>
类型	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
数量	20 items

**ZAD 1/4-2 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	10.15 mm	深度 (英寸)	0.3996 inch
高度	20.4 mm	高度 (英寸)	0.8031 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	0.4 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

**可压接导线 (额定联接)**

连接方向	上方	联接类型	弹片联接
------	----	------	------

**大小**

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

**材料参数**

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

**系统特征值**

类型	插拔式	必须的端板	是
----	-----	-------	---

**通用的**

安装指导	直接安装
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		