G-2L-210/16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片





2 回路叉式相位分配汇流排用于向开关柜内的其他组件分配电位,比如断路器、漏电断路器和其他安装设备。

#### 通用订货数据

版本	相位母线(端子), 80, 回路数: 12, 绝缘: 是, 16
订货号	<u>2658120000</u>
类型	G-2L-210/16
GTIN (EAN)	4050118672404
数量	20 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-01T00:00:00+02:00
	17 8871 13137 3

# G-2L-210/16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
MAMID 认证	CE		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
Neg		No extractive	
深	9.3 mm	深度 (英寸)	0.3661 inch
高度	28.5 mm	 高度 (英寸)	1.122 inch
<u>宽度</u> 净重	210 mm	宽度 (英寸)	8.2677 inch
	23.7 g		1
温度			'
环境温度	-5 °C40 °C		
环保产品合规			
A 1515-t-	A 10		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高		
其它技术参数	,		,
防爆版	不		
大小			
间距 P(单位:mm)	17.80 mm		
材料参数			
颜色编码	<b>灰色</b>		
通用的			
回路数	12		
额定数据	<u> </u>		
			'
	16 mm <sup>2</sup>	额定电压	400 V
额定电流	80 A		
分类			
ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
ETIM 9.0	EC000215	ETIM 10.0	EC000215
ECLASS 11.0	27-37-13-06	ECLASS 12.0	27-37-13-06
ECLASS 13.0	27-37-13-06	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

G-2L-210/16



 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

#### 图纸



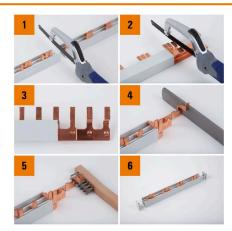

# 数据信息页

#### G-2L-210/16



 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 馈电端子



#### 通用订货数据

GN	版本
<u>50000</u>	辅助连接(端子), 25 mm²
18671483	
SN	版本
60000	辅助连接(端子), 25 mm²
18671476	
GN	版本
70000	辅助连接(端子), 50 mm²
70000	(103) / /
18671469	1111-17-1-15 (-110 3 / / · · · · ·
18671469	版本
18671469 GN/F	
18671469 GN/F	版本
18671469 GN/F 90000	版本
18671469 GN/F 990000 18671445	版本
18671469 GN/F 190000 18671445	版本 辅助连接(端子), 50 mm²
18671469 GN/F 190000 18671445	版本 辅助连接(端子), 50 mm² 版本
18671469 GN/F 190000 18671445 SN 180000	版本 辅助连接(端子), 50 mm² 版本
18671469  GN/F 190000 18671445  SN 180000 18671452	版本 辅助连接(端子), 50 mm <sup>2</sup> 版本
18671469  GN/F 190000 18671445  SN 180000 18671452  SN/F	版本 辅助连接(端子), 50 mm <sup>2</sup> 版本 辅助连接(端子), 50 mm <sup>2</sup>
18671469  GN/F 190000 18671445  SN 180000 18671452  SN/F	版本 辅助连接(端子), 50 mm² 版本 辅助连接(端子), 50 mm²
1	50000  8671483  SN    50000  8671476

#### 端盖和盖板



端盖和盖板确保系统内有所需的爬电距离,即使在汇流排按相应长度截断后或者在设有独立触点的情况下也能保持这种距离,同时保证具有符合 DIN EN 50274 标准的防触电安全性。

# 数据信息页

### G-2L-210/16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 通用订货数据

类型	PROTECTION COVER G+S /5	版本
订货号	2659040000	端子盖, 黄色, 高度: 18.3 mm, 宽度: 8.1 mm, 深: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
数量	10 ST	
类型	END CAP G+S 2L/16	版本
类型 订货号	END CAP G+S 2L/16 2658990000	版本 端子盖, 灰色, 高度: 21.2 mm, 宽度: 8.3 mm, 深: 16.8 mm