


SAKDK 2.5PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

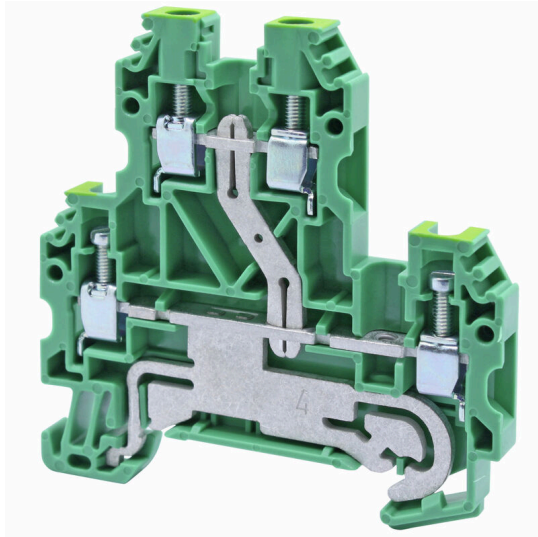

通用订货数据

版本	多层保护导体接线端子, 螺钉联接, 绿/黄, 2.5 mm <sup>2</sup> , 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-O, PA 66/6
订货号	<a href="#">2697010000</a>
类型	SAKDK 2.5PE
GTIN (EAN)	4050118897661
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E60693

## 尺寸和重量

深	61.5 mm	深度 (英寸)	2.4213 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	5.5 mm	宽度 (英寸)	0.2165 inch
净重	15.59 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

防爆版	是	安装方式	直接卡在导轨上
-----	---	------	---------

## 可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 10	连接方向	水平进线
联接类型	螺钉联接	联接点数量	4
压接范围, 最大	4 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最小	0.33 mm <sup>2</sup>
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	2.5 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	0.5 mm <sup>2</sup>	接线截面积, 多股线, 最大	4 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	4 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	绿/黄
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

必须的端板	是	层数	2
每层压接点数量	2	层, 内部桥接	是
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	是	PEN功能	无

## SAKDK 2.5PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

### 通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 10	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
安装导轨已装备	TS 35		

### 额定数据

额定横截面	2.5 mm <sup>2</sup>	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ
污染等级	3		

### 额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	12 AWG	cURus 证书号	E60693
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	20 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	20 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	12 AWG		

### 分类

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-04
ECLASS 15.0	27-25-01-04		

## SAKDK 2.5PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


## 附件

## 附件

## 通用订货数据

类型	SAKAP SAKDK4N	版本
订货号	<a href="#">2108110000</a>	端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 59.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
GTIN (EAN)	4050118456066	
数量	20 ST	
类型	SAKEW 35/2	版本
订货号	<a href="#">2085410000</a>	固定器, 灰色, TS 35, V-0, PA 66/6, 宽度: 10 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4050118459517	
数量	50 ST	

## 开槽螺丝刀

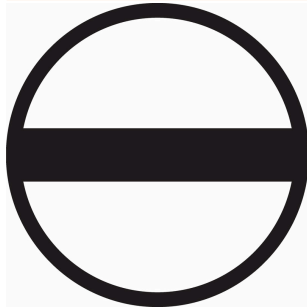


带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">9008330000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	

## BLM

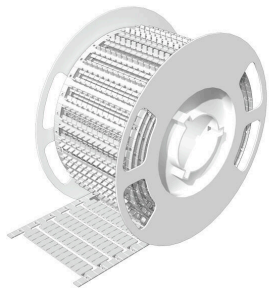

SAKDK 2.5PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	BLM 5/5.5 TB	版本
订货号	<a href="#">7760380690</a>	BLM, 端子标记, 5 x 5.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.50 Weidmueller,
GTIN (EAN)	6944 1698 19 124	白色
数量	6000 ST	

Dekafix

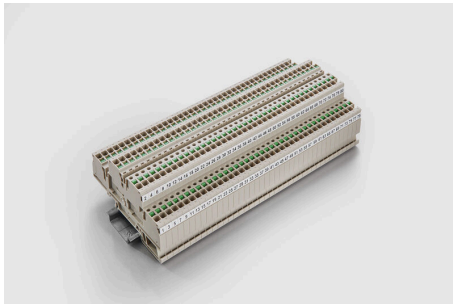

Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5.5 PLUS MC NE	版本
订货号	<a href="#">1125030000</a>	Dekafix, 端子标记, 5 x 5.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.50
GTIN (EAN)	4032248956777	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	