


MOPL K5 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

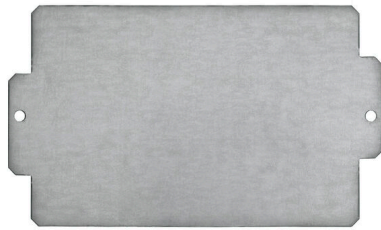

Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 110 mm, 宽度: 150 mm, 深: 2 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<a href="#">3073080000</a>
类型	MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858018
数量	1 items

## MOPL K5 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	110 mm	高度 (英寸)	4.3307 inch
宽度	150 mm	宽度 (英寸)	5.9055 inch
安装尺寸 - 高度	55 mm	安装宽度	138 mm
净重	209 g		

## 温度

工作温度	
------	--

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

材料强度	2 mm	固定类型	螺钉固定的
表面处理	经镀锌处理的	基础材料	不锈钢板, 镀锌

## 附件常规信息

材料强度	2 mm	固定类型	螺钉固定的
表面处理	经镀锌处理的	基础材料	不锈钢板, 镀锌
安装宽度	138 mm	安装尺寸 - 高度	55 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K5 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

深度 7.5 mm

Klippon® K-系列, 附件



通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST K5	版本	
订货号	<a href="#">8000003902</a>	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 148 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化	
GTIN (EAN)	4050118652635		
数量	20 ST		