


BC 50/M14 TN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

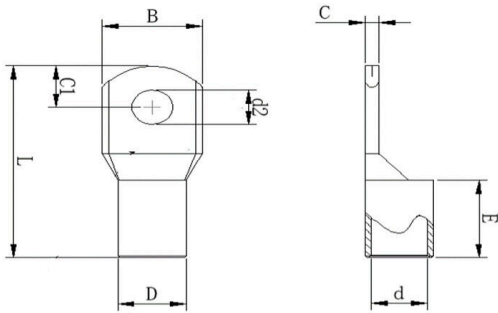

通用订货数据

版本	电缆端头,50 mm²
订货号	3122910000
类型	BC 50/M14 TN
GTIN (EAN)	4099987269087
数量	100 items
本地产品	仅在特定国家有售

技术数据

审批

ROHS 一致

通用订货数据

本地产品 仅在特定国家有售

尺寸和重量

净重 14.16 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接器

导线压接面积	50 mm ²	绝缘	无
孔	M 14	法兰内径 (d2)	15 mm

分类

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		