


FUCR 10-36V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

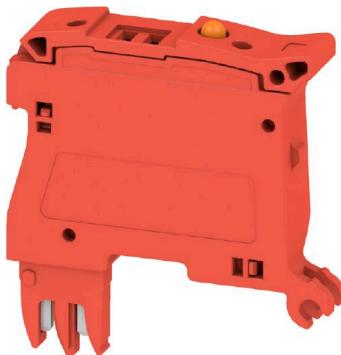

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	用于直通型模块式端子的保险丝架, 红色, 6.3 A, 可旋转, 可插入的, V-0, Wemid
订货号	3125630000
类型	FUCR 10-36V RT
GTIN (EAN)	4099987287296
数量	10 items

FUCR 10-36V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	40.5 mm
高度	38 mm
宽度	8 mm
净重	6.64 g

深度 (英寸)	1.5945 inch
高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度 (英寸)	0.315 inch

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
最大持续工作温度	120 °C

最小持续工作温度	-50 °C
----------	--------

其它技术参数

安装指导	直接安装
安装方式	插入的

颜色编码	红色
------	----

材料参数

基础材料	Wemid
阻燃等级符合 UL 94	V-0

颜色编码	红色
------	----

通用的

安装指导	直接安装
最大工作温度	120 °C

最大工作温度	120 °C
--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECLASS 15.0	27-25-03-90

ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 14.0	27-25-03-90