


KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

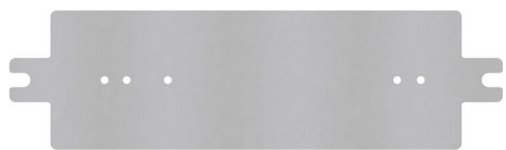

Klippon® K-系列，附件

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 空接线箱, 直, 高度: 44 mm, 宽度: 156 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	8000188266
类型	KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062250
数量	1 items

KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.7323 inch
宽度	156 mm	宽度 (英寸)	6.1417 inch
净重	72.25 g		

温度

工作温度

接线盒认证号

符合性声明编号 (DoC LVD) DE PS2410 160412
001ISS03

通用参数

材料强度	1.5 mm	固定类型	M4-螺钉 (< 4 mm)
安装指导	安装板	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板	应用领域	建筑技术, 防爆区域, 过程行业, 运输业

附件常规信息

材料强度	1.5 mm	固定类型	M4-螺钉 (< 4 mm)
焊接孔直径 (D)	7 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		

分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		