


## H1,0/19 ZH GE SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

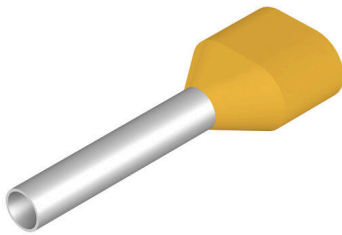

- 分包包装 (5 x 100 件)
- 魏德米勒色号
- DIN-色号

### 通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 16 mm, 12 mm, 黄色
订货号	<a href="#">9004910000</a>
类型	H1,0/19 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190482688
数量	500 items
包装	分包包装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

## 尺寸和重量

净重

0.19 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 黄色	类型	双线管状端头
------	------------	----	--------

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)	2 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环宽 (B)	3.2 mm	环高 (A)	5.8 mm
塑料套厚度 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	19.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 17	金属管厚度 (S1)	0.15 mm
剥线长度	16 mm	导线压接面积	1 mm <sup>2</sup>
颜色编码	Weidmueller		

## 分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

