


H2,5/27T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

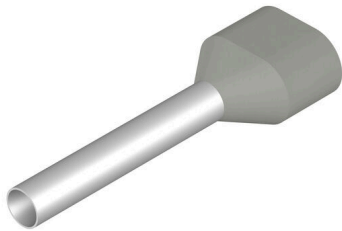

- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 灰色
订货号	9037660000
类型	H2,5/27T ZH GR
GTIN (EAN)	4008 190493387
数量	100 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.37 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	双线管状端头, 灰色	类型	双线管状端头
------	------------	----	--------

管状端头

插针镀层直径 (D1)	2.8 mm	插针镀层长度 (L2)	18 mm
环宽 (B)	4.5 mm	环高 (A)	8 mm
塑料套厚度 (S2)	0.4 mm	L1 (mm)	27.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 14	金属管厚度 (S1)	0.15 mm
剥线长度	21 mm	导线压接面积	2.5 mm ²
颜色编码	Telemecanique		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

