


## H2,5/27T ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

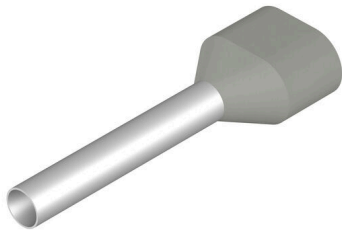

- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

### 通用订货数据

版本	管状端头, 双线管状端头, 21 mm, 18 mm, 灰色
订货号	<a href="#">9037660000</a>
类型	H2,5/27T ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493387
数量	100 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E499744

尺寸和重量

净重

0.37 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述

双线管状端头, 灰色

类型

双线管状端头

管状端头

插针镀层直径 (D1)

2.8 mm

插针镀层长度 (L2)

18 mm

环宽 (B)

4.5 mm

环高 (A)

8 mm

塑料套厚度 (S2)

0.4 mm

L1 (mm)

27.00 mm

导线最大压接面积 AWG

AWG 14

金属管厚度 (S1)

0.15 mm

剥线长度

21 mm

导线压接面积

2.5 mm<sup>2</sup>

颜色编码

Telemecanique

分类

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

图纸

