


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

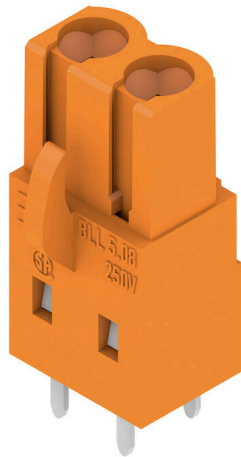

Podobné ilustraci

Konektor samice pro montáž na DPS. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Číslo objednávky	1646250000
Typ	BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190285593
Množství	180 items
Údaje výrobku	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
Balení	Box

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.98 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

Balení	Box	Délka VPE	348.00 mm
Šířka VPE	136.00 mm	Výška VPE	31.00 mm

Parametry systému

Skupina produktů	OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08	Typ připojení	Připojení desky
Montáž na PCB desku	Připojení pájením přetavením průchozím otvorem	Rozteč v mm (P)	5.08 mm
Rozteč v palcích (P)	0.200 "	Výstupní tvarovka	180°
Počet pólů	2	Počet pájených kolíků na pól	2
Pájecí kolík, délka (l)	4.5 mm	Tolerance délky pájecích pinů	+0.1 / -0.3 mm
Rozměry pájecích pinů	0,4 x 1,00 mm	Průměr otvoru pájecího oka (D)	1.3 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího oka (D)	+ 0,1 mm	L1 v mm	5.08 mm
L1 v palcích	0.200 "	Počet řad	1
Množství řady kolíků	1	Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106	Bezpečné před dotykem hřbetu ruky
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470	IP20 zapojené	Stupeň krytí	IP20
Objemový odpor	≤5 mΩ	Může být kódováno	Ano
Cykly zapojování	25	Zásuvná síla / pól, max.	5 N
Tažná síla / pól, max.	5 N		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PBT GF	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Skupina izolačního materiálu	IIIa
Komparativní index sledování (CTI)	≥ 200	Odpor izolace	108 Ω
Moisture Level (MSL)		Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	pocínované
Struktura vrstev pájeného připojení	4...6 μm Sn hot-dip tinned	Struktura vrstev kontaktu konektoru	4...6 μm Sn hot-dip tinned
Skladovací teplota, min.	-40 °C	Skladovací teplota, max.	70 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C

Technické údaje

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	23 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	16 A	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	20 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)	14 A	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	320 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	4 V	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	4 kV	Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu	3 x 1 s se 120 A

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA)	CSA	Č. osvědčení (CSA)	200039-1121690
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)	15 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)	10 A
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR)	UR	Č. osvědčení (UR)	E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)	15 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)	10 A
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		

Důležitá poznámka


IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Klasifikace


ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Nákresy

Dimensional drawing

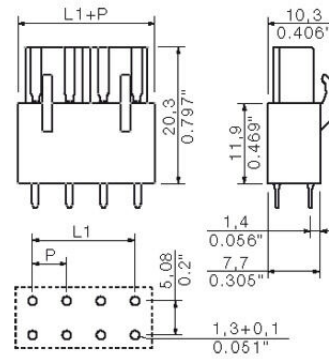

Příklad použití

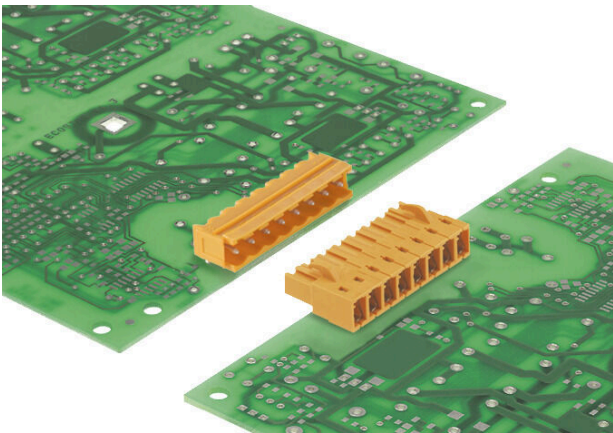

Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a blokovací zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu. Kódovací prvky a blokovací zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou. Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné. Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	BLZ/SL KO BK BX	Verze
Číslo	1545710000	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá,
objednávky		Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
Množství	50 ST	
Typ	BLZ/SL KO OR BX	Verze
Číslo	1573010000	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek,
objednávky		Oranžová, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
Množství	100 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SL 5.00/90B

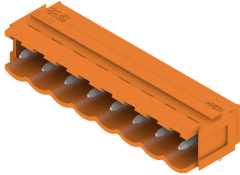


Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/02/90B 4.5SN BK...	Verze
Číslo	1626210000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190197513	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SLS 5.08/180B

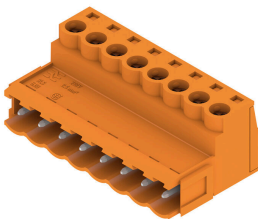


Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/02/180B SN OR ...	Verze
Číslo	1627240000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190199753	mm², Box
Množství	150 ST	

SL 5.08/135B

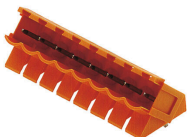

Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmuller.com

Protikus

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/02/135B 4.5SN B...	Verze
Číslo	1635500000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190263935	pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SLS 5.08/180B

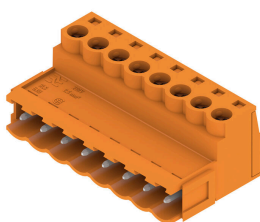


Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/02/180B SN BK ...	Verze
Číslo	1645230000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°. Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190284442	mm ² , Box
Množství	150 ST	

SL 5.00/90B

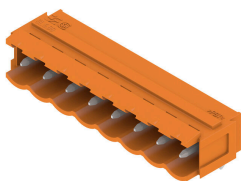

Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/02/90B 3.2SN DK...	Verze
Číslo	1647560000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190289249	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální
Množství	100 ST	zelená, Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SLZF 5.08/90B



Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou.
Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/02/90B SN OR ...	Verze
Číslo	1673550000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
objednávky		Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box
GTIN (EAN)	4008190435264	
Množství	100 ST	

SLZF 5.08/180B




Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou.
Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/02/180B SN OR...	Verze
Číslo	1710210000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4008190319526	Box
Množství	100 ST	
Typ	SLZF 5.08/02/180B SN BK...	Verze
Číslo	1710440000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4008190319755	Box
Množství	100 ST	

SL 5.08/90B

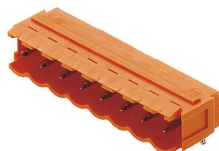

Konektory samci se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/02/90B 3.2SN GY...	Verze
Číslo	1510300000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190061456	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oblázkově
Množství	100 ST	šedá, Box
Typ	SL 5.08/02/90B 3.2SN BK...	Verze
Číslo	1510310000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190477684	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/90B 3.2SN DK...	Verze
Číslo	1510350000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190292119	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální
Množství	100 ST	zelená, Box
Typ	SL 5.08/02/90B 3.2SN OR...	Verze
Číslo	1510360000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190180188	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/90B 3.2SN BL...	Verze
Číslo	1510380000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190287030	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Modrá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/90B 4.5SN BK...	Verze
Číslo	1514910000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190078829	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/90B 4.5SN OR...	Verze
Číslo	1514960000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190141929	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

SL 5.08/180B



Konektory samci s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL 5.08/02/180B 3.2SN G...	Verze
Číslo	1519500000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190988555	pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oblázkové
Množství	100 ST	šedá, Box
Typ	SL 5.08/02/180B 3.2SN B...	Verze
Číslo	1519510000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190294649	pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/180B 3.2SN D...	Verze
Číslo	1519550000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190291310	pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální
Množství	100 ST	zelená, Box
Typ	SL 5.08/02/180B 3.2SN O...	Verze
Číslo	1519560000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190083892	pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	100 ST	Box
Typ	SL 5.08/02/180B 3.2SN B...	Verze
Číslo	1519580000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4032248005796	pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Modrá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/180B 4.5SN B...	Verze
Číslo	1524110000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190017118	pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/180B 4.5SN O...	Verze
Číslo	1524160000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190084097	pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	100 ST	Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SL 5.00/90B



Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/02/90B 3.2SN OR...	Verze
Číslo	1580860000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190054489	pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

SL 5.08/135B



Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/02/135B 3.2SN O...	Verze
Číslo	1605530000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190104290	pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	100 ST	Box
Typ	SL 5.08/02/135B 4.5SN O...	Verze
Číslo	1605990000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet
GTIN (EAN)	4008190126094	pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová,
Množství	100 ST	Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SLT 5.08B



Konektory samci se šroubovým připojením TOP. Konektor samec poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLT 5.08/02/180B SN OR ...	Verze
Číslo	1611710000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
GTIN (EAN)	4008190192594	
Množství	100 ST	

SLDV-THR 5.08/180FLF



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDV-THR 5.08/04/180FLF...	Verze
Číslo	1829010000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba / pájená příruba,
objednávky		Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
GTIN (EAN)	4032248335701	
Množství	52 ST	

SLDV-THR 5.08/180F



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDV-THR 5.08/04/180F 3...	Verze
Číslo	1828770000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248335442	kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	52 ST	
Typ	SLDV-THR 5.08/04/180F 1...	Verze
Číslo	1828890000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248335589	kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	52 ST	

SL-SMT 5.08HC/90F Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90F 3...	Verze
Číslo	1837630000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248347445	kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

SL-SMT 5.08/180F Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180F 1...	Verze
Číslo	1837320000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248345915	kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Protikus

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180F 3...	Verze
Číslo	1837860000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí
GTIN (EAN)	4032248347674	kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

SL-SMT 5.08/180LF Box

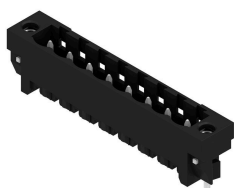

Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	Verze
Číslo	1838440000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248348503	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 3...	Verze
Číslo	1840350000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248351091	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmuller.com

SLZF 5.08/180F




Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/02/180F SN OR...	Verze
Číslo	1846930000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248363100	Box
Množství	100 ST	

SLS 5.08/180FI

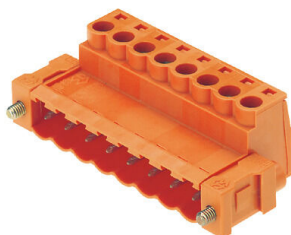


Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/02/180FI SN OR...	Verze
Číslo	1846210000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4032248362493	mm ² , Box
Množství	90 ST	

SLS 5.08/180F

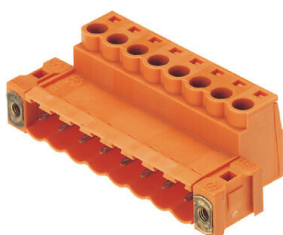

Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/02/180F SN OR ...	Verze
Číslo	1846360000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4032248362066	mm ² , Box
Množství	90 ST	

SLZF 5.08/180FI




Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/02/180FI SN O...	Verze
Číslo	1846510000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248362813	Box
Množství	100 ST	

SL-SMT 5.08/180LF Box

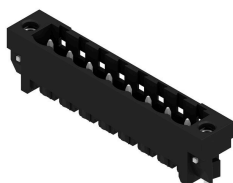

Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	Verze
Číslo	1776362001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248159147	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1...	Verze
Číslo	1797230000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248238019	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1...	Verze
Číslo	1775232001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248157211	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

SL-SMarT 5.0xHC/90 Tape

Modulární konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v pásu, 1,5mm pájecí pin, optimalizováno pro automatickou instalaci a vhodné pro pájení přetavením Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMART 5.0XHC/02/90 1...	Verze
Číslo	1812430000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248294015	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1...	Verze
Číslo	1797750000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248239757	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

SL-SMaT 5.0xHC/180 Tape

Modulární konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v pásu, 1,5mm pájecí pin, optimalizováno pro automatickou instalaci a vhodné pro pájení přetavením Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMART 5.0XHC/02/180 ...	Verze
Číslo	1812450000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248294039	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	270 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08/180LF Tape

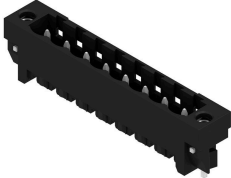

Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	Verze
Číslo	1776364001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248163472	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1...	Verze
Číslo	1775234001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248167784	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 3...	Verze
Číslo	1780410000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248165735	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	90 ST	

SL 5.00/90




Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/02/90 4.5SN BK ...	Verze
Číslo	1625990000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4008190197292	Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SLS 5.08/180 SN

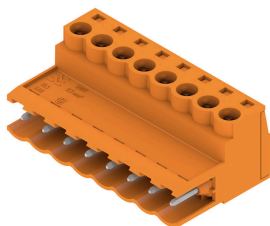

Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLS 5.08/02/180 SN OR BX	Verze
Číslo	1627090000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190199609	mm ² , Box
Množství	180 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SLDF 5.08

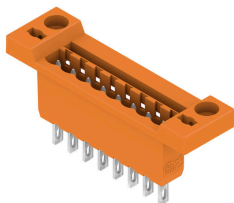


Konektor samec pro montáž skrz panel s volitelnou zamykací funkcí. Vnitřní připojení jako jsou plochá lopatka nebo pájený spoj. Tyto konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDF 5.08 L/F 2 SN BK BX	Verze	
Číslo objednávky	1635740000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 180°, Připojení s plochým břitem, Pájené připojení, Box	
GTIN (EAN)	4008190264161		
Množství	60 ST		

SL 5.00/90

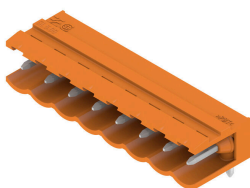


Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/02/90 3.2SN DKG...	Verze	
Číslo objednávky	1647330000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální zelená, Box	
GTIN (EAN)	4008190289010		
Množství	100 ST		

SLZF 5.08/90

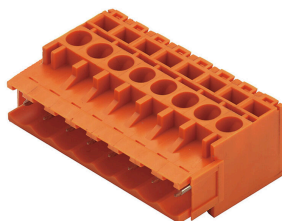

Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Protikus

www.weidmueller.com

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/02/90 SN OR BX	Verze
Číslo	1673090000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
objednávky		Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box
GTIN (EAN)	4008190434816	
Množství	100 ST	

SLZF 5.08/180

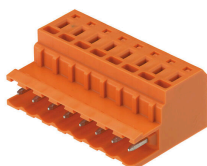


Konektory samci s připojením svorkou s tažnou pružinou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLZF 5.08/02/180 SN OR ...	Verze
Číslo	1709370000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4008190390150	Box
Množství	100 ST	
Typ	SLZF 5.08/02/180 SN BK ...	Verze
Číslo	1709600000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm²,
GTIN (EAN)	4008190318901	Box
Množství	100 ST	

SL 5.08/90

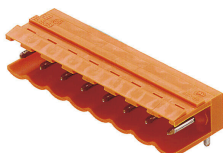

Konektory samci se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/02/90 3.2SN BK ...	Verze
Číslo	1508010000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4008190109141	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Typ	SL 5.08/02/90 3.2SN OR ...	Verze
Číslo	1508060000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4008190189006	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/90 4.5SN BK ...	Verze
Číslo	1512610000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4008190275853	Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/90 4.5SN OR ...	Verze
Číslo	1512660000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4008190158668	Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

SL 5.08/180

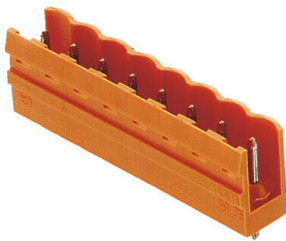

Konektory samci s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/02/180 3.2SN BK...	Verze
Číslo	1517210000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4008190193003	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/180 3.2SN DK...	Verze
Číslo	1517250000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4008190069049	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Signální zelená, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/180 3.2SN OR...	Verze
Číslo	1517260000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4008190034795	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/180 3.2SN BL...	Verze
Číslo	1517280000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248050208	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Modrá, Box
Množství	100 ST	
Typ	SL 5.08/02/180 4.5SN BK...	Verze
Číslo	1521810000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4008190006037	180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Typ	SL 5.08/02/180 4.5SN OR...	Verze
Číslo	1521860000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4008190029487	180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

SL 5.00/90




Konektor samec se směrem výstupu vodiče 90°. Délka pájecího pinu je optimalizována pro pájení vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.00/02/90 3.2SN OR ...	Verze
Číslo	1521130000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4008190156121	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

SLDF 5.08

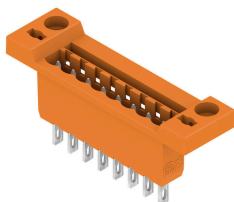

Konektor samec pro montáž skrz panel s volitelnou zamykací funkcí. Vnitřní připojení jako jsou plochá lopatka nebo pájený spoj. Tyto konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLDF 5.08 L/F 2 SN OR BX	Verze
Číslo	1599130000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení s plochým břitem, Pájené připojení, Box
GTIN (EAN)	4008190175931	
Množství	60 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SLD 5.08/90G

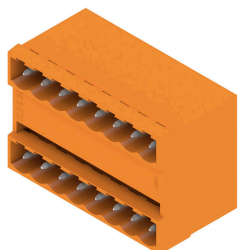


2-úrovňový konektor samec s rovnoběžným uspořádáním pinů. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLD 5.08/04/90G 3.2SN O...	Verze
Číslo	1601790000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 90°,
GTIN (EAN)	4008190055752	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	50 ST	

SLD 5.08/180G

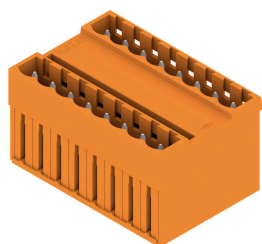

2-úrovňový konektor samec s rovnoběžným uspořádáním pinů. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLD 5.08/04/180G 3.2SN ...	Verze
Číslo	1602390000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 4,
GTIN (EAN)	4008190180539	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	50 ST	

SL 5.08/135



Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Protikus

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL 5.08/02/135 3.2SN OR...	Verze
Číslo	1603060000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4008190095512	135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box
Množství	100 ST	

SLT 5.08/180

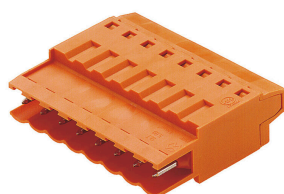

Konektory samci se šroubovým připojením TOP. Konektor samec poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLT 5.08/02/180 SN OR BX	Verze
Číslo	1611560000	Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
objednávky		180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
GTIN (EAN)	4008190192440	
Množství	100 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90G 3....	Verze
Číslo	1780180000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248165506	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08HC/90 Box




Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90 3.2...	Verze
Číslo	1779950000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248165278	Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SL-SMT 5.08/180G Box

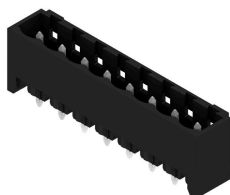


Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180G 3...	Verze
Číslo	1838210000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248348275	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SL-SMT 5.08/180 Box

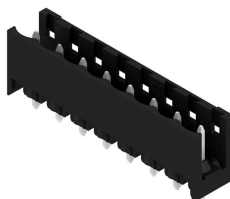

Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180 3....	Verze
Číslo	1837980000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248348046	180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SL-SMT 5.08HC/90 Box



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	Verze
Číslo	1774762001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248155699	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1....	Verze
Číslo	1775002001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248156023	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08/180G Box

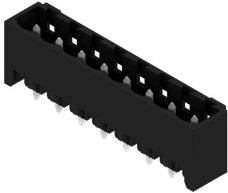


Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	Verze
Číslo	1775922001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248158911	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SL-SMT 5.08/180G Tape

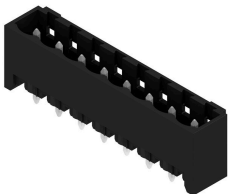


Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	Verze
Číslo	1775924001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248159895	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	

SL-SMT 5.08/180 Box

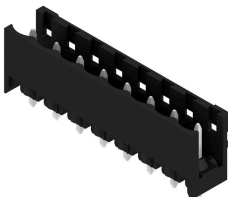

Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Protikus

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180 1...	Verze
Číslo	1775522001	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248157549	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box
Množství	100 ST	

SL-SMT 5.08/180 Tape

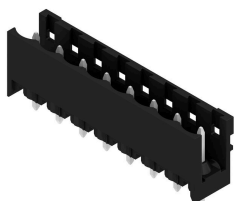

Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180 1...	Verze
Číslo	1821100000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248319749	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	

SL-SMT 5.08HC/90 Tape



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	Verze
Číslo	1821160000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248319800	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Protikus

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08/180G Tape

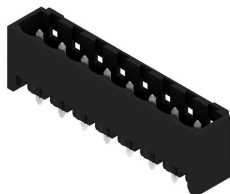

Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	Verze
Číslo	1820170000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2,
GTIN (EAN)	4032248315680	180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	250 ST	

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1....	Verze
Číslo	1821140000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení
objednávky		pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°,
GTIN (EAN)	4032248319787	Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape
Množství	350 ST	