


MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

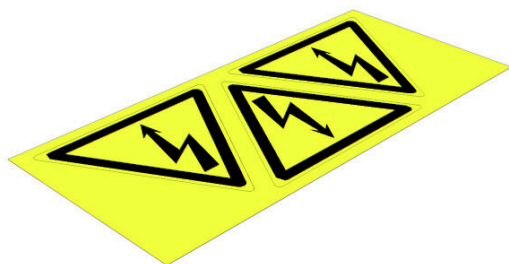

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 100 x 100 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1700550001
Typ	MARKO-C.100X100X100 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896218
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.05 mm	Hloubka (v palcích)	0.002 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3.937 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3.937 inch
Čistá hmotnost	5.8 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -29...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Verze	Samolepicí	
Šířka	100 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C	
Barevný	Žlutá	
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí	
Barva tisku	černá	
Tištěné znaky	Symboly	
Počet štítků v balení	30	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	3
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 3 Device markers	
Rozsah provozní teploty	-29...80 °C	
Výtisk	Blesk v trojúhelníku	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

