


## SV-SMT 7.62IT/04/270MF3 2.6SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku

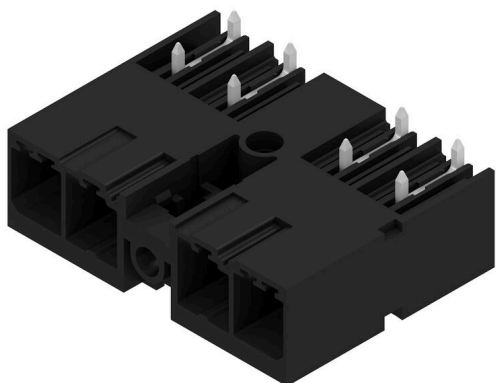

OMNIMATE POWER pro IT sítě – nastavitelné do 50 kVA  
 Řešení na míru pro speciální požadavky  
 Více souladu se standardem znamená méně kompromisů:  
 OMNIMATE Power pro IT sítě má integrované funkce,  
 které jsou v této řadě standardem. Toto umožňuje jedno-  
 duší proces návrhu a získávání certifikací a zvyšuje bez-  
 pečnost a spolehlivost provozu.

Důsledky pro aplikaci a výhody pro uživatele: neome-  
 zené použití v 400 V IT systémech a dotyková ochrana  
 podle IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm). Automatické připínání  
 a jednoruční bezpečnostní příruba umožňují intuitivní a  
 bezpečné použití. Provozní spolehlivost je zaručena díky  
 funkci automatického uzamknutí při připojovacím pro-  
 cesu.

Závěr: Není potřeba žádný další kryt zařízení. Design ori-  
 entovaný na aplikaci znamená žádné kompromisy při cer-  
 tifikaci.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pro- střední příruba, Připojení pájením přetavením prů- chozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 2.6 mm, pocínované, černá, Box
Číslo objednávky	<a href="#">2500250000</a>
Typ	SV-SMT 7.62IT/04/270MF3 2.6SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118512953
Množství	50 items
Údaje výrobku	IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 40.5 A
Balení	Box
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objed- návky	2027-03-31T00:00:00+02:00






**SV-SMT 7.62IT/04/270MF3 2.6SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Obrázek výrobku

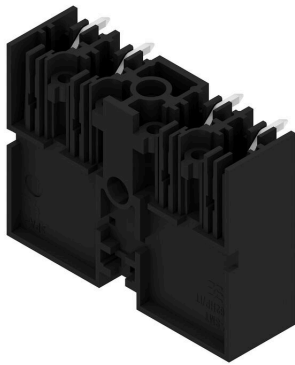

## SV-SMT 7.62IT/04/270MF3 2.6SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Kódovací prvky



Zásuvná připojení výkonové elektroniky – optimalizováno pro moderní technologie pohonů, například startéry motorů, frekvenční měniče a servo-řadiče.

OMNIMATE Power stanoví nové měřítko – se zvýšenou bezpečností a inovativními řešeními – například s připojitelným stíněním, integrovanými signálovými kontakty a jednoručním ovládáním.

Tři produktové řady nabízejí další výhody:

- Rozšiřitelnost orientovanou na aplikace: od kompaktního konektoru 4 mm<sup>2</sup> pro proud 29 A (IEC) nebo 20 A (UL) až po robustní 16mm<sup>2</sup> konektory na 76 A (IEC) nebo 54 A (UL)
- Neomezené používání až do 1 000 V (IEC) nebo 600 V (UL)
- Široké spektrum možností montáže optimalizované podle aplikace

Naše služby:

Navrhněte si vlastní konektory jednoduše použitím konfiguratoru produktů.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	BV/SV 7.62HP KO	Verze	
Číslo	<a href="#">1937590000</a>	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá,	
objednávky		Počet pólů: 1	
GTIN (EAN)	4032248608881		
Množství	50 ST		