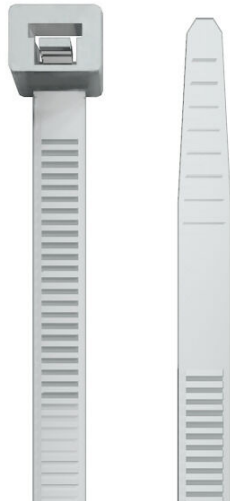


CB 760/9 TR NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	3156020000
Typ	CB 760/9 TR NC
GTIN (EAN)	4099987657631
Množství	1000 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0 mm	Výška	760 mm
Výška (v palcích)	29.9212 inch	Šířka	9 mm
Šířka (v palcích)	0.3543 inch	Čistá hmotnost	1.33 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuootevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66	Pevnost v tahu	800 N
Průměr svazku, max.	225 mm	Pevnost v tahu (síla v librách)	180 lbf
Průměr svazku, min.	10 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		