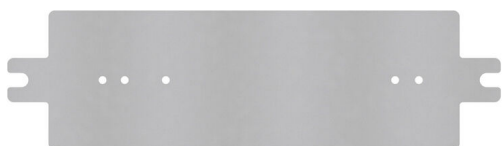


KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon K (prázdná hliníková skříň), Prázdný plášť, rovný, Výška: 44 mm, Šířka: 156 mm, Hloubka: 1.5 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	8000188266
Typ	KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062250
Množství	1 items

KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0591 inch
Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1.7323 inch
Šířka	156 mm	Šířka (v palcích)	6.1417 inch
Čistá hmotnost	72.25 g		

Teploty

Provozní teplota

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1.5 mm	Typ upevnění	M4 šroub (<4 mm)
Návod k instalaci	Montážní deska	Provedení povrchu	galvanizované
Základní materiál	Ocelové plechy	Místa využití	Stavební systémy a technologie, Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Doprava

Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	1.5 mm	Typ upevnění	M4 šroub (<4 mm)
Průměr otvoru pájecího oka (D)	7 mm	Provedení povrchu	galvanizované
Základní materiál	Ocelové plechy		

Číslo certifikátů, kryt

Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
---------------------------------	------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		