


H50,0/41D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

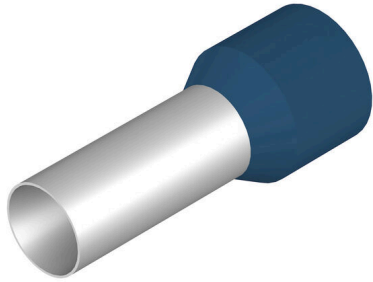

- dodávají volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 31 mm, 25 mm, Modrá
Číslo objednávky	9019350000
Typ	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008190049263
Množství	50 items
Balení	volné

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3.26 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, modrá	Verze	standard
---------------	----------------------------------------------	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	10.3 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	25 mm
Průměr objímky (D2)	15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.5 mm
L1 v mm	41.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 1
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.3 mm	Vojenské určení	T 20A 035 A
Délka odizolování	31 mm	Průřez vodiče	50 mm ²
Barevný kód	DIN		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

