


**H4,0/18 GR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

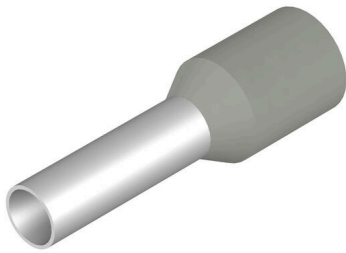

- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá |
| Číslo objednávky | <a href="#">9026010000</a>                    |
| Typ              | H4,0/18 GR SV                                 |
| GTIN (EAN)       | 4008 1901 17382                               |
| Množství         | 250 items                                     |
| Balení           | Velkoobjemové balení                          |

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cULus)  | E499744                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.29 g |
|----------------|--------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Technické údaje

|               |   |       |          |
|---------------|---|-------|----------|
| Popis výrobku | Dutinka na vodič s plastovou manžetou, šedá | Verze | standard |
|---------------|---|-------|----------|

## Kabelové koncovky

|                              |                   |                                |             |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 2.8 mm            | Délka povrchu kontaktu (L2)    | 10 mm       |
| Průměr objímky (D2)          | 4.8 mm            | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.3 mm      |
| L1 v mm                      | 18.00 mm          | Průřez propojení AWG, max.     | AWG 12      |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.2 mm            | Délka odizolování              | 12 mm       |
| Průřez vodiče                | 4 mm <sup>2</sup> | Barevný kód                    | Weidmueller |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

Výkres

