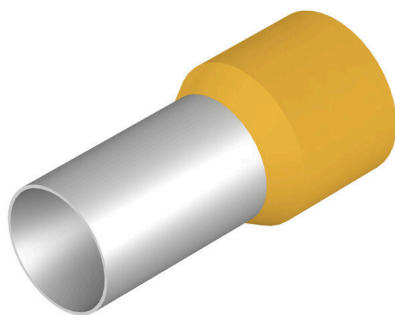


H70,0/37 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 26 mm, 21 mm, Žlutá
Číslo objednávky	9028200000
Typ	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
Množství	25 items
Balení	volné

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3.9 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, žlutá	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	12.7 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	21 mm
Průměr objímky (D2)	16 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.6 mm
L1 v mm	37.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 2/0
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.35 mm	Délka odizolování	26 mm
Průřez vodiče	70 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

