


**H1,0/25D ZH R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

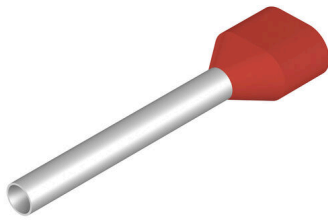

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 22 mm, 18 mm, Červená
Číslo objednávky	<a href="#">9037460000</a>
Typ	H1,0/25D ZH R
GTIN (EAN)	4008 190493035
Množství	500 items
Balení	volné

## H1,0/25D ZH R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.2 g
----------------	-------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, červená	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	-----------------------------------	-------	------------------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Šířka objímky (B)	3.2 mm	Výška objímky (A)	5.8 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm	L1 v mm	25.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 17	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	22 mm	Průřez vodiče	1 mm <sup>2</sup>
Barevný kód	DIN		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

