


**H2,5/27D ZH BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

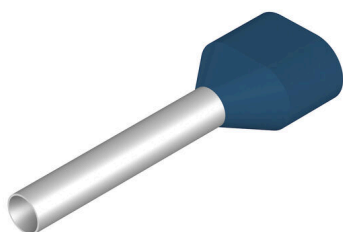

- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">9037520000</a>
Typ	H2,5/27D ZH BL
GTIN (EAN)	4008 190493097
Množství	100 items
Balení	volné

## H2,5/27D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.42 g
----------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, modrá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	---------------------------------	-------	------------------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Šířka objímky (B)	4.5 mm	Výška objímky (A)	8 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.4 mm	L1 v mm	27.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	21 mm	Průřez vodiče	2.5 mm <sup>2</sup>
Barevný kód	DIN		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

