

**TS 15X5 2M/AL/BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Aluminium besitzt nach Kupfer die zweitbeste elektrische Leitfähigkeit. Ein Vorteil ist das geringe Gewicht, ein weiterer der ausgezeichnete Korrosionsschutz.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Tragschiene, Zubehör, Aluminium, unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 5.5 mm
Best.-Nr.	<a href="#">0134700000</a>
Art	TS 15X5 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190129026
VPE	2 M
Lieferstatus	Abgekündigt
Bestellbar bis	2022-03-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	<a href="#">TS 15X5 2M/ST/ZN</a>

## TS 15X5 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5.5 mm	Tiefe (inch)	0.2165 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	2000 mm	Breite (inch)	78.74 inch
Nettogewicht	57.5 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%


### Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage	
Normen	DIN EN 60715	
Oberfläche	unbehandelt	
Stärke	1.00 mm	
Werkstoff	Aluminium	
Länge der Tragschiene	min.	0 mm
	nominal	2000 mm
	max.	2000 mm
Zulässiger thermischer Strom bei PEN-Funktion, max.	76.00 A	
Kurzzeitstromfestigkeit pro Sekunde nach IEC 60947-7-2	1.92 kA	
Tragschiene vorgestanzt	Nein	
Schlitzbreite		
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	16.00 mm <sup>2</sup>	
Schlitzabstand		
Schlitzlänge		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Zeichnungen**

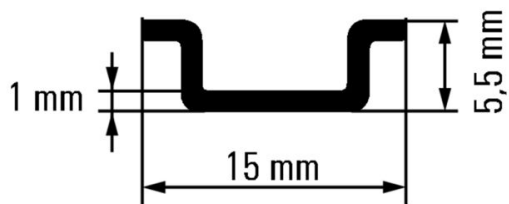

## TS 15X5 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Endwinkel




Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	EW 15	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0382860000</a>	Endwinkel, beige, TS 15, V-2, Polyamid 66, Breite: 10 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190187804	
VPE	50 ST	

### Zubehör

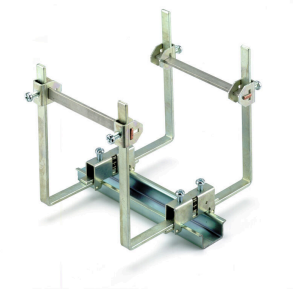


Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	SO SH1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0401460000</a>	Sammelschienträger, grau, 100 °C, Breite: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190188092	
VPE	20 ST	

### Endwinkel

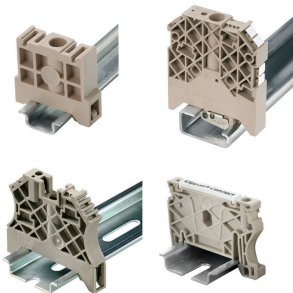

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	EW 15/2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1071900000</a>	Endwinkel, dunkelbeige, TS 15, HB, Kunststoff, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190462949	
VPE	50 ST	

## TS 15X5 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	ZEW 15	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">7920340000</a>	Endwinkel, beige, TS 15, V-2, Kunststoff, Breite: 5 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4032248238910	
VPE	20 ST	

## Schienerhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	BFSC M4X6 MS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0136300000</a>	Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Messing, Tiefe: 7 mm, Breite: 7 mm, Höhe: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190177713	
VPE	50 ST	
Art	BFSC M4X6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0149700000</a>	Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 7 mm, Höhe: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190016098	
VPE	100 ST	