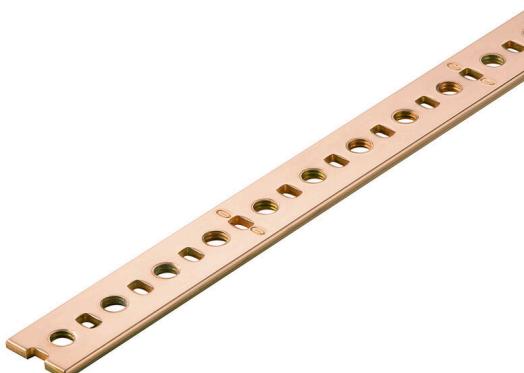


NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sammelschiene (Klemmen), natur, Höhe: 15 mm, Tiefe: 2 mm, Kupfer
Best.-Nr.	0280200000
Art	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
VPE	10 M

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	1000 mm	Breite (inch)	39.37 inch
Nettogewicht	198.26 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Oberfläche unbehandelt

Bemessungsdaten

Nennstrom 24 A

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (IECEx) IECExULD13.0005U Leiterquerschnitt max (IECEx) 2.5 mm²

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss

Maße

Versatz TS 35 39 mm

Werkstoffdaten

Werkstoff Kupfer Oberfläche unbehandelt
Farbe natur

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-14-11-92

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Schienenhalter**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BFSC M5X8 SCHLITZ	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0296700000	Befestigungsschraube (Klemmen), 5.00 mm, Stahl, Tiefe: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Breite: 8.5 mm, Höhe: 8.5 mm
VPE	100 ST	
Art	DKSUE NSCH/ESCH	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0280100000	Befestigungselement (Klemmen), silber, Höhe: 12.5 mm, Breite: 10
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Stahl, 180 °C
VPE	100 ST	

Zubehör

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SH 1	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0299860000	Sammelschienträger, beige, 100 °C, Breite: 26 mm, V-2, Polyamid 66,
GTIN (EAN)	4008190135133	geschraubt
VPE	20 ST	