

## ESCH 1 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 12 mm, Tiefe: 2 mm, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">0280300000</a>
Art	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
VPE	10 M

## ESCH 1 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch
Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0.4724 inch
Breite	1000 mm	Breite (inch)	39.37 inch
Nettogewicht	133.76 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	verzinkt
---------------	---------------	------------	----------

### Bemessungsdaten

Nennstrom	24 A
-----------	------

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Oberfläche	verzinkt
Farbe	silber		

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## ESCH 1 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Schienenhalter




Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	BFSC M5X8 SCHLITZ	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0296700000</a>	Befestigungsschraube (Klemmen), 5.00 mm, Stahl, Tiefe: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Breite: 8.5 mm, Höhe: 8.5 mm
VPE	100 ST	
Art	DKSUE NSCH/ESCH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0280100000</a>	Befestigungselement (Klemmen), silber, Höhe: 12.5 mm, Breite: 10
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Stahl, 180 °C
VPE	100 ST	

### Zubehör

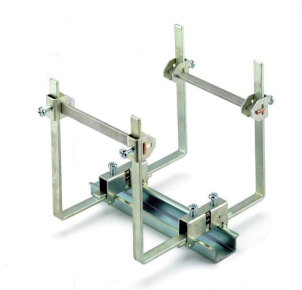

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	SH 1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0299860000</a>	Sammelschienträger, beige, 100 °C, Breite: 26 mm, V-2, Polyamid 66,
GTIN (EAN)	4008190135133	geschraubt
VPE	20 ST	