

SCHT 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der Gruppenschildträger SchT 5 S wird direkt auf die Tragschiene TS 32 (G-Schiene) bzw. die Tragschiene TS 35 (Hutschiene) aufgerastet. Unabhängig von Klemme und Klemmentyp kann so die Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden.

SchT 5 und SchT 5 S werden mit ESO 5, STR 5 Schutzstreifen bestückt.

Der SchT 7 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger für Einsteckschilder, der das Betätigen der Klemmschraube ohne Aufwand ermöglicht.

SchT 7 werden mit ESO 7, STR 7 Schutzstreifen oder DEK 5 bestückt.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SCHT, Klemmenmarkierung, 44.5 x 19.5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, schwarz
Best.-Nr.	0292460000
Art	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
VPE	20 ST

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	44.5 mm	Höhe (inch)	1.752 inch
Breite	19.5 mm	Breite (inch)	0.7677 inch
Nettogewicht	7.9 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	
Art des Aufdrucks	Neutral	
Breite	19.5 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	schwarz	
Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyamid 66	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Component part = Terminal marker	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	
Applikation / Hersteller	Weidmueller	

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	5.00 mm
------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com


STR transparente Streifen



Allgemeine Bestelldaten

Art	STR 5 F.SCHT 5	Ausführung	
Best.-Nr.	0294000000	Klemmenmarkierer, Schutzkappe, 40 x 16.5 mm, transparent	
GTIN (EAN)	4008 190099497		
VPE	20 ST		

ESO Einsteckschilder

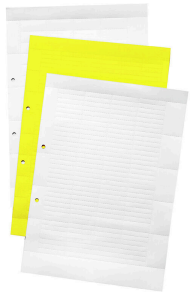

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESO 5 DIN A4 WS	Ausführung	
Best.-Nr.	1607710000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 40 x 16.5 mm, weiß	
GTIN (EAN)	4008 190206 109		
VPE	10 ST		
Art	ESO 5 DIN A4 GE	Ausführung	
Best.-Nr.	1631350000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 40 x 16.5 mm, gelb	
GTIN (EAN)	4008 190206208		
VPE	10 ST		
Art	ESO 5 P DIN A4 WS	Ausführung	
Best.-Nr.	1670370000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 40 x 16.5 mm, weiß	
GTIN (EAN)	4008 190430696		
VPE	10 ST		
Art	ESO 5 P DIN A4 GE	Ausführung	
Best.-Nr.	1670380000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 40 x 16.5 mm, gelb	
GTIN (EAN)	4008 190430702		
VPE	10 ST		


SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Neutral

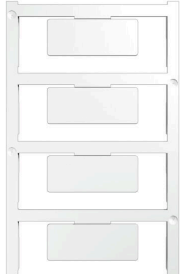

Die MultiCard Markierer vom Typ ELS eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet , Plotter oder SMark Drucker. Besonders die farbliche Bedruckung mit dem PrintJet AVANCED ermöglicht die auffällige Kennzeichnung von Kabeln und Klemmleisten in vielfältiger Weise.
 ELS 6/30 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 8/30 oder im Gruppenschildträger EM8/30
 ELS 7/40 für den Einsatz im Gruppenschildträger SchT5S
 ELS 16/40 für den Einsatz im Kabelmarkierer WKM 18/43 oder im Gruppenschildträger SchT5
 Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ELS 16/40 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1045620000	ELS, Einlegemarkierer, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248779611	
VPE	40 ST	
Art	ELS 16/40 MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	1045630000	ELS, Einlegemarkierer, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248779628	
VPE	40 ST	