

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Edelstahl ist ein Sammelbegriff für alle Stahlsorten (Legierungen) mit einem hohen Reinheitsgrad und einer hohen Korrosionsbeständigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Tragschiene, Zubehör, Edelstahl, unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 33 mm, Tiefe: 15 mm
Best.-Nr.	0293220000
Art	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
VPE	20 M

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15 mm	Tiefe (inch)	0.5906 inch
Höhe	33 mm	Höhe (inch)	1.2992 inch
Breite	2000 mm	Breite (inch)	78.74 inch
Nettogewicht	612.33 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage				
Normen	DIN EN 60715				
Oberfläche	unbehandelt				
Stärke	1.50 mm				
Werkstoff	Edelstahl				
Länge der Tragschiene	min.	0 mm			
	nominal	2000 mm			
	max.	2000 mm			
Tragschiene vorgestanzt	Nein				
Schlitzbreite					
Bohrlochabstand, mittig	0 mm				
Schlitzabstand					
Schlitzlänge					

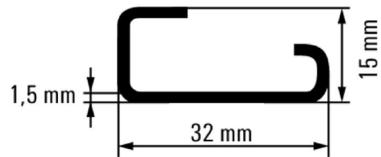
Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Schienenhalter**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestell Daten

Art	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0295900000	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
VPE	50 ST	