

TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt, Breite: 2000 mm, Höhe: 10 mm, Tiefe: 10 mm |
| Best.-Nr. | 0316400000 |
| Art | TS 20/CX10 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4032248017331 |
| VPE | 40 M |

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 10 mm | Tiefe (inch) | 0.3937 inch |
| Höhe | 10 mm | Höhe (inch) | 0.3937 inch |
| Breite | 2000 mm | Breite (inch) | 78.74 inch |
| Nettogewicht | 404.8 g | | |

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%


Tragschiene

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------|--|
| Einbauhinweis | Direktmontage | | |
| Normen | DIN EN 60715 | | |
| Oberfläche | verzinkt | | |
| Stärke | 1.50 mm | | |
| Werkstoff | Stahl | | |
| Länge der Tragschiene | min. | 0 mm | |
| | nominal | 2000 mm | |
| | max. | 2000 mm | |
| Tragschiene vorgestanzt | Nein | | |
| Schlitzbreite | | | |
| Schlitzabstand | | | |
| Schlitzlänge | | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Zeichnungen

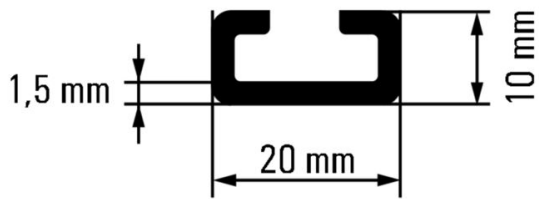

TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0295900000 | SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| VPE | 50 ST | |