

## TS 20/CX10 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt, Breite: 2000 mm, Höhe: 10 mm, Tiefe: 10 mm
Best.-Nr.	<a href="#">0316400000</a>
Art	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248017331
VPE	40 M

## TS 20/CX10 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0.3937 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0.3937 inch
Breite	2000 mm	Breite (inch)	78.74 inch
Nettogewicht	404.8 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

### Umweltanforderungen


RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage		
Normen	DIN EN 60715		
Oberfläche	verzinkt		
Stärke	1.50 mm		
Werkstoff	Stahl		
Länge der Tragschiene	min.	0 mm	
	nominal	2000 mm	
	max.	2000 mm	
Tragschiene vorgestanzt	Nein		
Schlitzbreite			
Schlitzabstand			
Schlitzlänge			

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

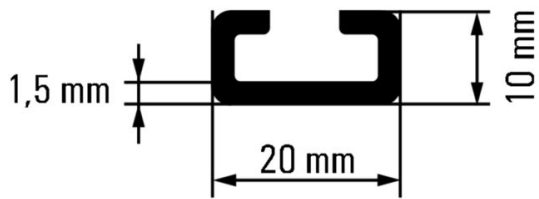

## TS 20/CX10 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zubehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0295900000</a>	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
VPE	50 ST	