


## H35,0/39 BE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

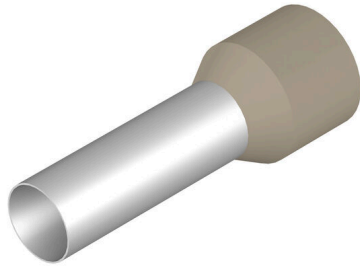

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 28 mm, 25 mm, beige
Best.-Nr.	<a href="#">0317300000</a>
Art	H35,0/39 BE
GTIN (EAN)	4008190151294
VPE	50 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.75 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe beige	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------------------	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	8.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragendurchmesser (D2)	12.7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	39.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	28 mm
Leiteranschlussquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

