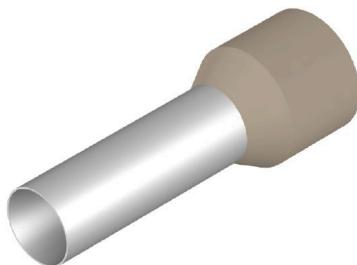


H35,0/39 BE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 28 mm, 25 mm, beige
Best.-Nr.	0317300000
Art	H35,0/39 BE
GTIN (EAN)	4008190151294
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1.75 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe beige	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	8.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragendurchmesser (D2)	12.7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	39.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	28 mm
Leiteranschlussquerschnitt	35 mm ²	Farbcode	Weidmueller

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**