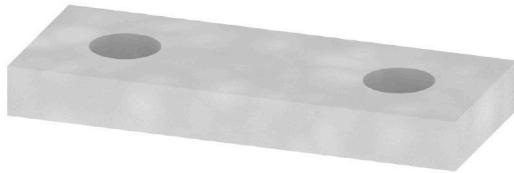


**QL 2 SAK70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 180 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 14.00, Isoliert: Nein, Breite: 36 mm
Best.-Nr.	<a href="#">0345300000</a>
Art	QL 2 SAK70
GTIN (EAN)	4008190000813
VPE	20 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-06-30T00:00:00+02:00

**QL 2 SAK70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	4 mm	Tiefe (inch)	0.1575 inch
Höhe	14 mm	Höhe (inch)	0.5512 inch
Breite	36 mm	Breite (inch)	1.4173 inch
Nettogewicht	11.45 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

**Allgemeines**

Polzahl 2 Einbauhinweis Direktmontage

**Bemessungsdaten**

Nennstrom 180 A

**Maße**

Raster in mm (P) 14.00 mm

**Systemkennwerte**

Ausführung für Querverbindungslasche

**Werkstoffdaten**

Werkstoff Cu Zn Farbe grau

**weitere technische Daten**

Befestigungsart geschraubt Einbauhinweis Direktmontage  
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECCLASS 15.0	27-25-03-03		

**QL 2 SAK70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Schienenhalter**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	BFSC M5X45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">0345600000</a>	Befestigungsschraube (Klemmen), 5.00 mm, Stahl, Tiefe: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190058739	Breite: 8.5 mm, Höhe: 45 mm
VPE	20 ST	
Art	SS M5 D 128-A 5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">0346100000</a>	Sicherungsscheibe, Kupfer
GTIN (EAN)	4008190137199	
VPE	50 ST	