

## SH 3


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

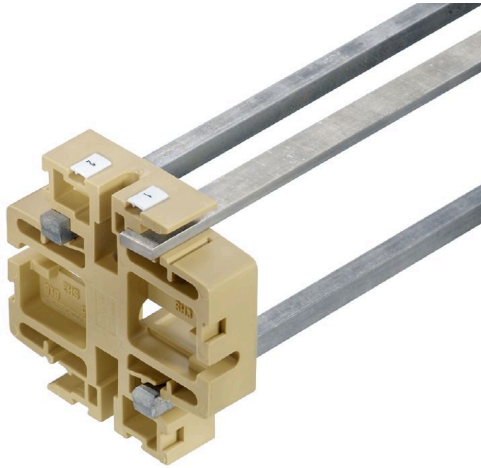

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sammelschienträger, silber, 100 °C, Breite: 65 mm, V-2, Polyamid 66
Best.-Nr.	<a href="#">0556660000</a>
Art	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
VPE	10 ST

## SH 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	65 mm	Tiefe (inch)	2.5591 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	65 mm	Breite (inch)	2.5591 inch
Nettogewicht	26.4 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Polzahl	3	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Oberfläche	alle anderen		

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	sonstige
--------------	----------

### Systemkennwerte

Ausführung	15 x 6 mm Sammelschienenanschluss
------------	--------------------------------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Oberfläche	alle anderen
Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		