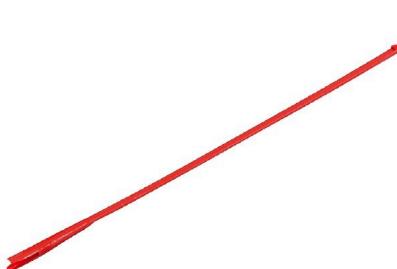


**CLI R 02 F. CLI C 02-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	CableLine, Montagedorn
Best.-Nr.	<a href="#">0559900000</a>
Art	CLI R 02 F. CLI C 02-3
GTIN (EAN)	4008190081645
VPE	20 ST

**CLI R 02 F. CLI C 02-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	1.5 mm	Tiefe (inch)	0.0591 inch
Höhe	150 mm	Höhe (inch)	5.9055 inch
Breite	2 mm	Breite (inch)	0.0787 inch
Nettogewicht	0.47 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Materialfarbe nach Widerstandskode	2	Art des Aufdrucks	Standard
Ausführung	MultiPack	Breite	2 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	rot
Halogene	Ja	Werkstoff	POM
Aufgedruckte Zeichen	Zahlen	empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau
Anzahl je Dorn	25	Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.2 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1.3 mm	Leiteraußendurchmesser	1.3 - 3 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		