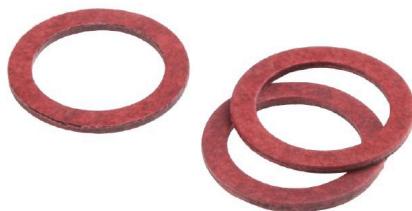


KSWF M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 25, Vulkanfiber
Best.-Nr.	0899770000
Art	KSWF M25
GTIN (EAN)	4032248850167
VPE	25 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	KSWN M25

KSWF M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	1.5 mm	Höhe (inch)	0.0591 inch
Nettogewicht	1.1 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...95 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Anzahl der Adern	1
Einsatztemperaturbereich, max.	95 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewindesteigung	1.5 mm	Verschraubung	M 25
Werkstoff	Vulkanfiber	Dichtring Durchmesser	38.10 mm
Gewinde (außen)	M 25	Gewinde (innen)	M 25

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

KSWF M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

