

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, weiß
Best.-Nr.	1003380000
Art	THM WO T 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4032248699278
VPE	1 ST

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.05 mm	Tiefe (inch)	0.002 inch
Höhe	24.5 mm	Höhe (inch)	0.9646 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3.937 inch
Nettogewicht	838 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...107 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Polyacrylatkleber		
Materialfarbe nach Widerstandskode	9		
Art des Aufdrucks	Neutral		
Ausführung	selbstklebend		
Breite	100 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
Einsatztemperaturbereich, max.	107 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	weiß		
Halogene	Ja		
Werkstoff	Polyvinylflouridfolie - Tedlar®		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle	
Schriftfeldgröße	25 x 24.5 mm		
Zulassung nach UL 969	Nein		
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Einsatztemperaturbereich	-40...107 °C		
Anzahl je Rolle	2000		


Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	120 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	23 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm
Textfeldbreite	24.5 mm	Textfeldhöhe	25 mm
Leiteraußendurchmesser	8 - 23 mm	Leiteranschlussquerschnitt	120 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Zeichnungen

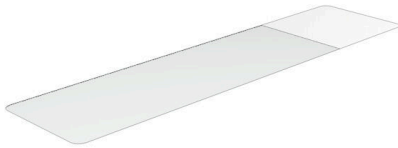

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM 110/360 SW	Ausführung	
Best.-Nr.	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
VPE	1 ST		