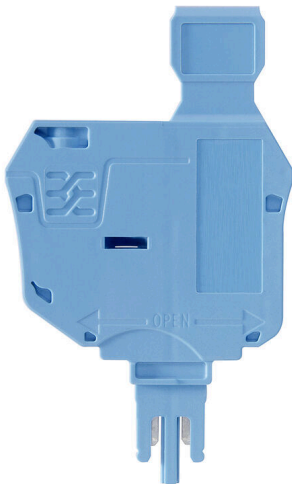


**SIHA 3/G20 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 6.3 A, steckbar, V-O, Wemid
Best.-Nr.	<a href="#">1004260000</a>
Art	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
VPE	25 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	45.69 mm	Tiefe (inch)	1.7988 inch
Höhe	33.38 mm	Höhe (inch)	1.3142 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	7.6 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Einbauhinweis	Bedienungsanleitung/ Katalog	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
---------------	---------------------------------	--------------------------------	--------

### Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Bedienungsanleitung/ Katalog	Montageart	gesteckt
---------------	---------------------------------	------------	----------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Zeichnungen**

