

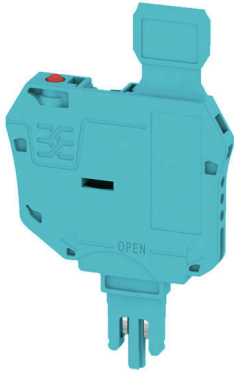
SIHA 3/G20/LD 10-36V BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sicherungshalter (Klemmen), blau, 2.31 A, steckbar, V-O, Wemid
Best.-Nr.	1005250000
Art	SIHA 3/G20/LD 10-36V BL
GTIN (EAN)	4032248712038
VPE	25 ST

SIHA 3/G20/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	63.1 mm	Tiefe (inch)	2.4842 inch
Höhe	39.38 mm	Höhe (inch)	1.5504 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	8.56 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7cl
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis	Bedienungsanleitung/ Katalog	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
---------------	---------------------------------	--------------------------------	--------

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Bedienungsanleitung/ Katalog	Montageart	gesteckt
---------------	---------------------------------	------------	----------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

