

## IE-BS-V01P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Kunststoff inkl. RJ45  
Einsatz

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch RJ45, IP67, Variante 1 Kunststoff, RJ45/ RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.	<a href="#">1012370000</a>
Art	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
VPE	10 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	3.3 g
--------------	-------

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45
Artikelbeschreibung	Variante 1 Kunststoff, RJ45/RJ45-Kupplung	Dichtungsmaterial	NBR
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Schirmung	360°-Rundumgehäuse
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	---	------------------------	---------

### Elektrische Eigenschaften


Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC
--------------------------------------	----------------	---------------------------------------	----------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

# Zeichnungen

## Montageausschnitt

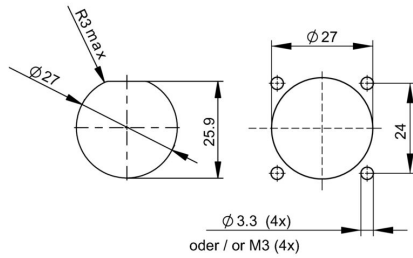

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## Detailzeichnung



Wandstärke bei Verwendung der Zentralverschraubung

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V01P	Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe	
GTIN (EAN)	4032248653928		
VPE	10 ST		

## IE-BS-V01P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Gegenstücke

www.weidmueller.com

### Sets - RJ45



Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106  
 Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Kunststoff inkl. RJ45  
 Einsatz

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1012570000</a>	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Metall, Knickschutz, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720200	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
VPE	10 ST	
Art	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1012490000</a>	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Kunststoff, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
VPE	10 ST	
Art	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1012560000</a>	Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Kunststoff, Knickschutz, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720194	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
VPE	10 ST	
Art	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1012470000</a>	Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Kunststoff, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248720125	IEC 11801 2010)
VPE	10 ST	