

IE-PH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Bayonet Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) in Kunststoff, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leergehäuse, Steckergehäuse, IP67
Best.-Nr.	1012440000
Art	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	77.5	Tiefe (inch)	3.0512 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	2.4 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Allgemeine Daten

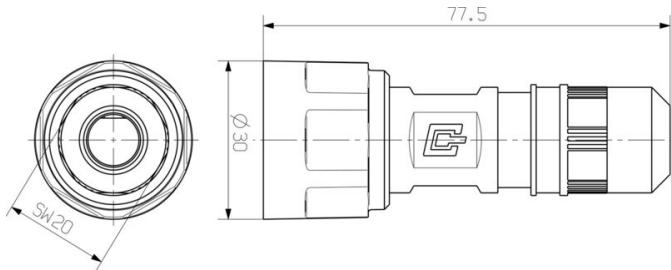
Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 VO
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750
Aufbau	Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Zeichnungen**Maßzeichnung**

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PI-RJ45-FH	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962730000	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
VPE	10 ST	
Art	IE-PI-RJ45-TH	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962720000	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
VPE	10 ST	

LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PI-2LC-MM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962780000	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
VPE	10 ST	

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

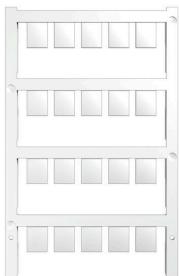
Art	IE-PH-HYB-10P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
VPE	1 ST	
Art	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 ST	

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PP-V01P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1965690000	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653911	
VPE	10 ST	

Neutral

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
 - Für aneinander gereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
 - Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**LWL-SC**

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-PI-SCRJ-SM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1067390000	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
VPE	10 ST	

Leergehäuse

HDC Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in Metall, Leergehäuse

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-PH-V05M	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962540000	Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106,
GTIN (EAN)	4032248644674	IP67
VPE	10 ST	

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-PI-SCRJ-POF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1067410000	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
VPE	10 ST	