

IE-BH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Bayonet Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) in Kunststoff, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leergehäuse, Flanschgehäuse, IP67
Best.-Nr.	1016960000
Art	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22.8 mm	Tiefe (inch)	0.8976 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	1.76 g		

Temperaturen

Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur			

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Allgemeine Daten

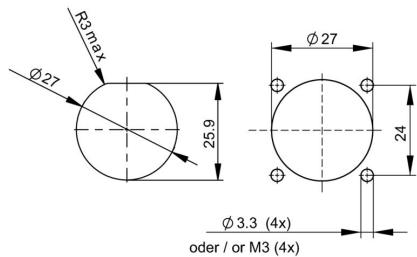
Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 VO
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750
Aufbau	Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen		

Allgemeine Standards

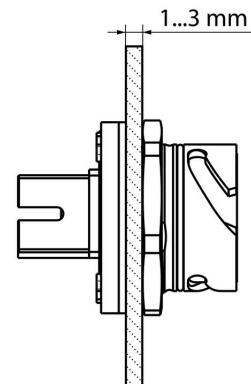
Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Zeichnungen**Montageausschnitt**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detailzeichnung

Wandstärke bei Verwendung der Zentralverschraubung

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**RJ45**

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-RJ45-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
GTIN (EAN)	4032248645046	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962850000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963830000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	

LWL-SC

LWL Einsatz SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1964430000	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962870000	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
VPE	10 ST	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

LWL-LC

LWL Einsatz LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-BI-LCD-MM-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1964420000	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-LCD-SM-C	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962880000	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
VPE	10 ST	

USB

USB Einsatz für FrontCom®

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-BI-USB-A	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1019570000	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
VPE	1 ST	

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsatz für Steckverbinder Variante 14



IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-HYB-10P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
VPE	10 ST	
Art	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
VPE	300 ST	

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V01P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1965700000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653928	
VPE	10 ST	