

**IE-BH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1  
(EtherNet/IP) in Kunststoff, Leergehäuse

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leergehäuse, Flanschgehäuse, IP67
Best.-Nr.	<a href="#">1016960000</a>
Art	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
VPE	10 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22.8 mm	Tiefe (inch)	0.8976 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	1.76 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

#### Allgemeine Daten

Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750
Aufbau	Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen		

#### Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Zeichnungen

### Montageausschnitt

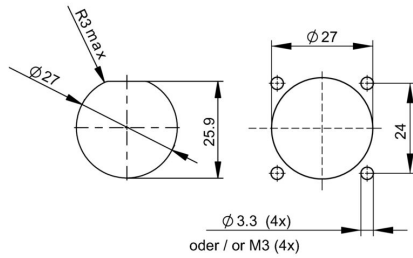

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Detailzeichnung



Wandstärke bei Verwendung der Zentralverschraubung

## IE-BH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### RJ45



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-RJ45-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
GTIN (EAN)	4032248645046	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962850000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963830000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	

### LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1964430000</a>	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962870000</a>	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
VPE	10 ST	

## IE-BH-V01P


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

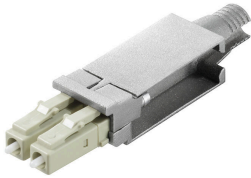

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-LCD-MM-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1964420000</a>	Einsatz LC, Flanscheinsteck LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-LCD-SM-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962880000</a>	Einsatz LC, Flanscheinsteck LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
VPE	10 ST	

### USB




FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-USB-A	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1019570000</a>	Einsatz USB, Flanscheinsteck, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
VPE	1 ST	

**Hybrid**

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

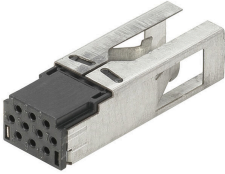**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BI-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
VPE	10 ST	
Art	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
VPE	300 ST	

**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-BP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653928	
VPE	10 ST	