

IE-FCM-RJ45-FJ-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Serviceschnittstelle FrontCom® Micro mit RJ45 in IP65

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A, TIA-568B |
| Best.-Nr. | 1018820000 |
| Art | IE-FCM-RJ45-FJ-B |
| GTIN (EAN) | 4032248730070 |
| VPE | 10 ST |

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|------------------|---------|------------------|-------------|
| Tiefe | 42.9 mm | Tiefe (inch) | 1.689 inch |
| Höhe | 44 mm | Höhe (inch) | 1.7323 inch |
| Breite | 29.5 mm | Breite (inch) | 1.1614 inch |
| Wandstärke, min. | 1 mm | Wandstärke, max. | 5 mm |
| Nettogewicht | 28.88 g | | |

Temperaturen

| | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Verlegetemperatur | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Daten

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Anzugsdrehmoment Befestigungsmutter | 2.0 Nm | Anschluss 1 | RJ45 |
| Anschluss 2 | IDC | Artikelbeschreibung | FrontCom Micro RJ45 Modul |
| Beschaltung | TIA-568A, TIA-568B | Farbe | schwarz |
| Gehäusebasismaterial | PA UL 94 VO | Isulationsdurchmesser, max. | 1.6 mm |
| Kategorie | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) | Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
| Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig | 0.4...0.64 mm | Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) | AWG 24...AWG 22 |
| Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig | 0.48...0.76 mm | Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) | AWG 26...AWG 22 |
| Manteldurchmesser, min. | 5.5 mm | Manteldurchmesser, max. | 10 mm |
| Montageart | Schalschrank, Verteilerkasten | Schirmung | 360° Schirmkontakt |
| Schutzart | IP65, in geschlossenem Zustand | Steckzyklen | 750 |

Allgemeine Standards

| | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|---------|
| Steckverbinder Norm | IEC 60603-7-51 | Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|---------------------|----------------|------------------------|---------|

Elektrische Eigenschaften

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm | ≥ 1500 V AC/DC | Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt | ≥ 1000 V AC/DC |
| PoE / PoE+ | gemäß IEEE 802.3bt | | |

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

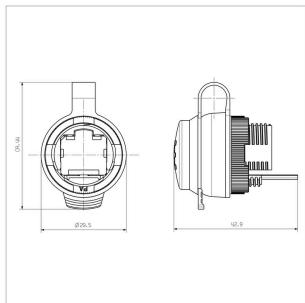
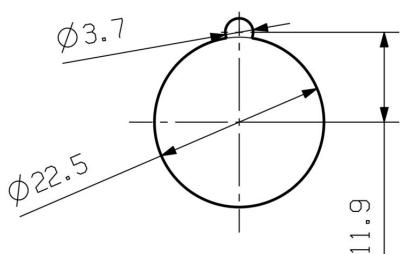
Technische Daten**Klassifikationen**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Montageausschnitt**

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**IE-Befestigungsschlüssel**

Der Befestigungsschlüssel hilft Ihnen beim Anziehen der Kontermutter beim Montieren der Flansche der Variante 04.

Merkmale:

- Standardwerkzeug
- Aus robustem Kunststoff

Allgemeine Bestell Daten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Art | IE-FISP-V4 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9204370000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248660780 | |
| VPE | 2 ST | |

Neutral

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
 - Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
 - Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
 - Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
 - Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télemecanique
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestell Daten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | SM 27/18 MC NE WS | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1699860000 | SwitchMark, Gerätemarkierer, 18 x 27 mm, Halter SwitchMark, weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190892302 | |
| VPE | 80 ST | |

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Ergänzende Produkte**

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
 - Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
 - Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
 - Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
 - Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | SM-H 27/18 SW | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1716630000 | SwitchMark, Zubehör, 48 x 27 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190343194 | |
| VPE | 25 ST | |

Neutral

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
 - Für aneinander gereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
 - Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe
- Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | ESG 9/11 K MC NE WS | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1857440000 | ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| VPE | 200 ST | |

IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

gerade

Konfektionierte IE-Leitungen, Patchkabel CabinetLine,
Cat.6, LSZH, grau

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | IE-C6FP8LD0010M40M40-D | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1165940010 | Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA |
| GTIN (EAN) | 4032248956098 | (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m |
| VPE | 1 ST | |

Flachsteckhülsen

Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | L1F 1,5F288 R | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9200520000 | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | |
| VPE | 100 ST | |