

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder PushPull
Var.4 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Best.-Nr.	1045780000
Art	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
VPE	10 ST

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	106.9 mm	Tiefe (inch)	4.2087 inch
Höhe	61.6 mm	Höhe (inch)	2.4252 inch
Breite	41.8 mm	Breite (inch)	1.6457 inch
Nettogewicht	6.5 g		

Temperaturen

Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur			

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	PA	Montageart	Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

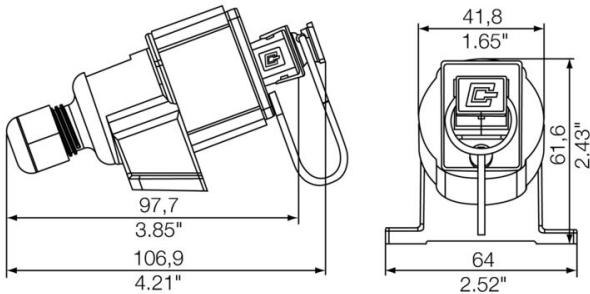

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963840000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963830000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1962850000	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1963160000	Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
VPE	10 ST	